


EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual-Mesh-Abdeckung Deck-und Bodenbleche und unten, mit Seitenwand verschraubt

NEW PRODUCT

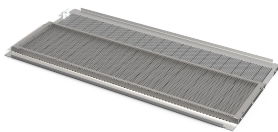

Zur elektromagnetischen Abschirmung und als mechanischer Schutz wird eine Abdeckplatte verwendet, die man an der Seitenwand festschrauben kann.

MERKMALE

Doppelmaschenblende, Deck-und Bodenbleche und unten, mit EMV und luftstromoptimierter Perforation, für die anspruchsvollsten RF-Abschirmungsanforderungen

Erfüllt die Anforderungen der Brandschutznorm EN 62368-1

Für PCBs mit Standardformaten

Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand

Einsatz bei allen Modulschienen möglich, neben Robustheit

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Abdeckblech
Produktfamilie:	EuropacPRO
Oberfläche:	Passiviert
Typ:	Perforiert
Passt zu:	Baugruppenträger

Table 1/1

Katalognummer	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Breite Gestell	Leiterplattentiefe	Verpackungseinheit	Schnelles Schiff
24563-770	175mm	2	84HP	160mm	Paar	No

Katalognummer	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Breite Gestell	Leiterplattentiefe	Verpackungseinheit	Schnelleschiff
24563-771	235mm	2	84HP	160mm	Paar	No
24563-772	275mm	2	84HP	160mm	Paar	No
24563-773	277.75mm	2	84HP	160mm	Paar	No
24563-774	295mm	2	84HP	160mm	Paar	No
24563-775	355mm	2	84HP	160mm	Paar	No
24563-776	415mm	2	84HP	160mm	Paar	No
24563-777	475mm	2	84HP	160mm	Paar	No
24563-780	235mm	2	84HP	220mm	Paar	No
24563-781	295mm	2	84HP	220mm	Paar	No
24563-782	355mm	2	84HP	220mm	Paar	No
24563-783	415mm	2	84HP	220mm	Paar	No
24563-784	475mm	2	84HP	220mm	Paar	No
24563-790	295mm	2	84HP	280mm	Paar	No
24563-791	355mm	2	84HP	280mm	Paar	No
24563-792	415mm	2	84HP	280mm	Paar	No
24563-793	475mm	2	84HP	280mm	Paar	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE