


# EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei), zwei Stück pro Frontplatte

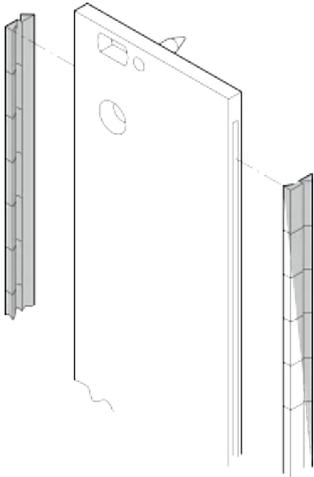

Die EMV-Dichtungen aus Edelstahl werden in die seitlichen Schlitze der abschirmbaren Frontplatten eingeschoben (2 Stück pro Frontplatte).

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die EMV-Dichtungen (Stahl, rostfrei) werden in die seitlichen Schlitze der abschirmbaren Frontplatten eingeschoben (2 Stück pro Frontplatte)

EMV-Kontaktstreifen, Stahl, rostfrei

Temperaturbereich von -200 °C bis +160 °C

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Passt zu:</b>	Baugruppenträger; Gehäuse; Frontplatten
<b>Produktfamilie:</b>	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe
<b>Produkttyp:</b>	Abschirmungs-Kit
<b>Material:</b>	Edelstahl


Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelles Schiff
21101-775	2U	10	2.22mm	52mm	4.97mm	No
21101-776	2U	100				No
21101-705	3U	10	2.22mm	97mm	4.97mm	No
21101-707	6U	10	2.22mm		4.97mm	No
21101-706	3U	100	2.22mm	97mm	4.97mm	No
21101-709	9U	10	2.22mm		4.97mm	No
21101-713	4U	10	2.22mm	142mm	4.97mm	No
21101-714	4U	100				No
21101-777	5U	10				No
21101-778	5U	100				No
21101-708	6U	100				No
21101-710	9U	100				No

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Montagewerkzeug bitte separat bestellen.

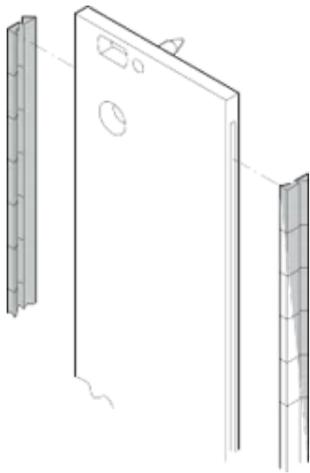

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**