


Frontplatten, Flach, ungeschirmt, Ausbrüche für D-Sub-Steckverbinder

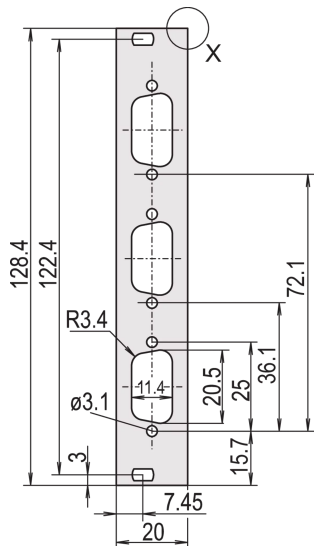

Flache Frontplatte mit Ausbruch für D-Sub-Steckverbinder.
Ungeschirmte Ausführung

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ungeschirmte Ausführung

Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

SPEZIFIKATIONEN

Höhe Gestell:	3U
Breite Gestell:	4HP
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte


Typ: Frontplatte ohne Griff

Table 1/2

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Anzahl der Stifte	Behandelte Kanten
30118-341	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(3) 9	Nein
30118-342	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(1) 15	Nein
30118-343	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(1) 25	Nein
30118-344	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(2) 9	Nein
30118-345	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(2) 15	Nein
30118-346	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(2) 25	Nein
30118-347	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(3) 9	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Entspricht	Tiefe (D)	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelles Schiff
30118-341	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm	No
30118-342	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm	No
30118-343	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm	No
30118-344	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm	No
30118-345	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm	No
30118-346	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm	No

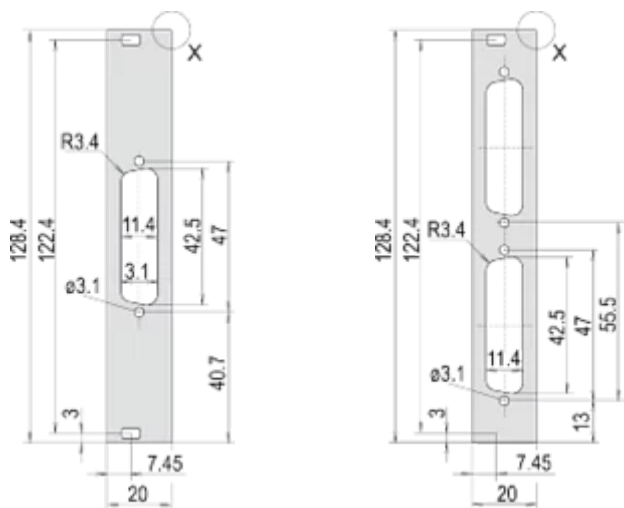

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE