


Interscale Lüfterhalter mit Lüftern

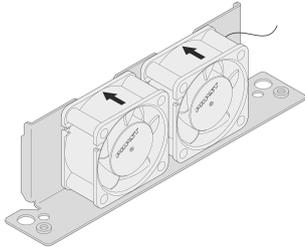

Interscale Lüfterblech mit Lüftern, für Desktop Gehäuse oder 19 Gehäuse. Erhältlich in verschiedenen Größen und in drei Lüfterversionen. Luftvolumenstrom von 10 bis 170 m³/h

MERKMALE

Lüfterhalterung zur Montage an der Unterseite des Gehäuses

Die Ventilatoren lassen sich mit schwingungsdämpfendem Befestigungsmaterial (Gummibefestigungsschnur) einfach an der Ventilatorhalterung anbringen

Lüfterhalterungen zur Befestigung in Desktop Gehäusen mit 2 Kunststofffüßen oder im 19 Gehäuse mittels 2 Schrauben.

Lüfterhalterung kann nicht in Verbindung mit der Montageplatte verwendet werden (stattdessen Montageplatte mit integrierter Lüfterhalterung verwenden)

Technische Lüfterdaten, siehe Lieferumfang

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche:	Aluminium verzinkt
Typ:	Lüftereinschub
Produkttyp:	Lüftereinheit
Eingangsspannung DC:	12V min

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Max. statischer Druck	Max. Umgebungstemperatur	Luftstrom
24828-104	40mm	20mm	1		70°C	10m ³ /h
24828-105	40mm	20mm	1		70°C	10m ³ /h

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Max. statischer Druck	Max. Umgebungstemperatur	Luftstrom
24828-107	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24828-204	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-205	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-207	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-305	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h
24828-307	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h
24830-101	80mm	25mm	1	95.41Pa	70°C	109m³/h
24830-102	80mm	25mm	1			

Table 2/2

Katalognummer	Geräuschpegel	Höhe	Material	Strom	Produktfamilie	Schnelles Schiff
24828-104	18dB(A)	40mm	Stahl	0.9W	Interscale	No
24828-105	18dB(A)	40mm	Stahl	0.9W	Interscale	No
24828-107	18dB(A)	40mm	Stahl	0.9W	Interscale	No
24828-204	32dB(A)	80mm	Stahl	2W	Interscale	No
24828-205	32dB(A)	80mm	Stahl	2W	Interscale	No
24828-207	32dB(A)	80mm	Stahl	2W	Interscale	No
24828-305	43dB(A)	119mm	Stahl	5.3W	Interscale	No
24828-307	43dB(A)	119mm	Stahl	5.3W	Interscale	No

Katalognummer	Geräuschpegel	Höhe	Material	Strom	Produktfamilie	SchnellesSchiff
24830-101	44.62dB(A)	80mm	Stahl			No
24830-102		80mm	Stahl			No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE