


Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz (Pozidrive)

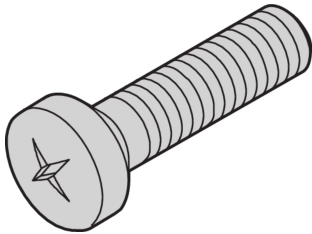

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz (pozidrive)

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schraube

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Durchmesser	Länge	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Produktfamilie
21101-314		5mm	Vernickelt	100	M2.5	
21101-219		6mm	Vernickelt	100	M2.5	Rahmentyp-Steckbaugruppe
21101-069		8mm	Vernickelt	100	M2.5	Rahmentyp-Steckbaugruppe
21101-221		12mm	Vernickelt	100	M2.5	Rahmentyp-Steckbaugruppe

Katalognummer	Durchmesser	Länge	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Produktfamilie
21101-220		10mm	Vernickelt	100	M2.5	Rahmentyp-Steckbaugruppe
21102-024	3mm	6mm	Verzinkt	100	M3	
21101-222		16mm	Vernickelt	100	M2.5	Rahmentyp-Steckbaugruppe
21100-788		12mm	Verzinkt	100	M5	EuropacPRO
21120-150	5mm	10mm	Verzinkt	100	M5	
21100-021	6mm	16mm	Verzinkt	50	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-650	6mm	16mm	Verzinkt	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-022	6mm	16mm	Verzinkt	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21120-203	6mm	16mm	Verzinkt	100	M6	
21120-202	6mm	16mm	Verzinkt	50	M6	

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Passt zu	Gewindeart	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
---------------	-----	----------	------------	------------------	------------------

21101-314	Linsenkopfschraube	Rückwandplatten, Testadapter		RoHS	No
21101-219	Linsenkopfschraube	Rückwandplatten, Testadapter		RoHS	No
21101-069	Linsenkopfschraube	Rückwandplatten, Testadapter		RoHS	No
21101-221	Linsenkopfschraube	Rückwandplatten, Testadapter		RoHS	No
21101-220	Linsenkopfschraube	Rückwandplatten, Testadapter		RoHS	No
21102-024	Linsenkopfschraube		Metrisch	RoHS	No
21101-222	Linsenkopfschraube	Rückwandplatten, Testadapter		RoHS	No
21100-788	Linsenkopfschraube	Baugruppenträger		RoHS	No
21120-150	Kodierblock	Schaltschrank		RoHS	No
21100-021	Linsenkopfschraube	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	No
21100-650	Linsenkopfschraube	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	No
21100-022	Linsenkopfschraube	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	No
21120-203	Linsenkopfschraube	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP			No
21120-202	Linsenkopfschraube	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP			No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE