

Frontplatte mit IEL-Griff, geschirmt (Textildichtung), Schwarz, 3 HE



Steckbaugruppe, mit IEL-Einhebe-/Aushebegriff schwarz Griff, 3 HE, Frontbaugruppe. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)

Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)

Table 1/3

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung
---------------	----------------	---------------------	----------	-------------	--------------	-------------------


20848-585	4HP	1	IEL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
20848-589	8HP	1	IEL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
20848-591	12HP	1	IEL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
20848-587	6HP	1	IEL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
20848-590	10HP	1	IEL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert

Table 2/3						
Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Höhe Gestell
20848-585	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11	Ja	128.4mm	3U
20848-589	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11	Ja	128.4mm	3U
20848-591	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11	Ja	128.4mm	3U
20848-587	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11	Ja	128.4mm	3U
20848-590	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11	Ja	128.4mm	3U

Table 3/3		
Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
20848-585	20mm	No

Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
20848-589	40.3mm	No
20848-591	60.6mm	No
20848-587	30.1mm	No
20848-590	50.5mm	No

DIAGRAMME

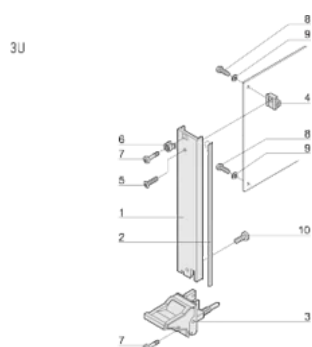

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE