


Frontplatte mit XL-Griff, geschirmt (Textildichtung), Schwarz, 6 HE

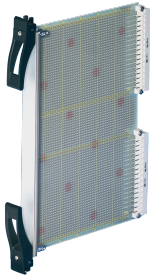

Der XL-Griff wird für Anwendungen verwendet, die hohe Steck- und Ziehkräfte erfordern, wie z. B. VPX- oder VXS-Standards. Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis zu 1500 N (pro Paar).

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für Anwendungen mit hohen Steck- und Ziehkräften wie VPX- oder VXS-Standard

Zusätzliche Leiterplattenbefestigungsoptionen verfügbar

Griff benötigt zusätzliches XL-Gegenlager (Kombination mit Modulschiene kurzes / langes Dach)

Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 1500 N (pro Paar)

IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

SPEZIFIKATIONEN

Höhe Gestell:	6U
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)
EMV-Schirmung:	Ja


Table 1/2						
Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung
20848-770	8HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
20848-771	12HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
20848-769	4HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert

Table 2/2						
Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelles Schiff
20848-770	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEEE 1101.1	261.8mm	40.3mm	No
20848-771	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEEE 1101.1	261.8mm	60.6mm	No
20848-769	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEEE 1101.1	261.8mm	20mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Kit mit Frontplatte für Mikroschalter auf Anfrage.

DIAGRAMME

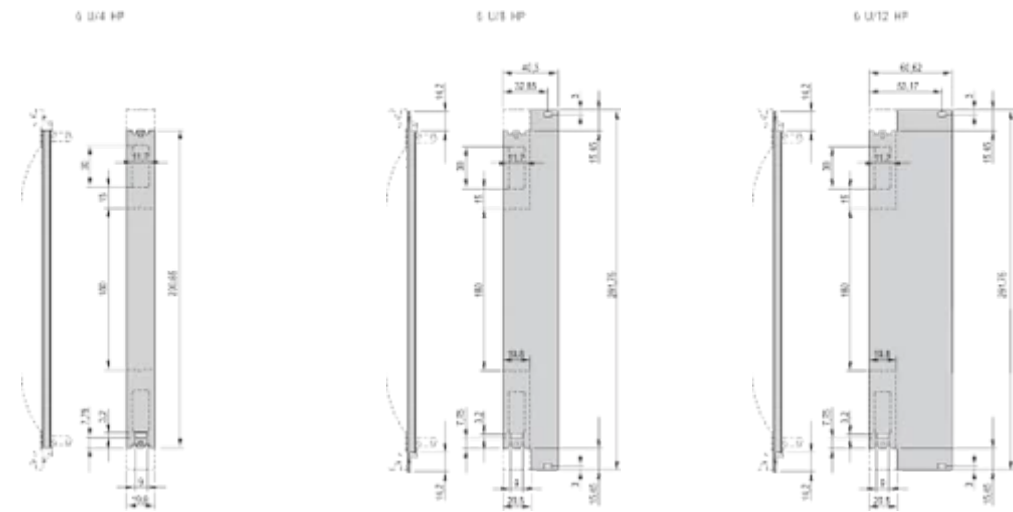

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE