


PropacPRO Rückwand, volle Breite, ungeschirmt

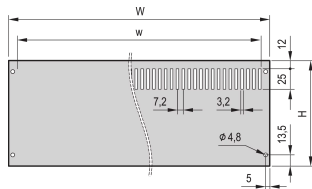

Die Rückwand, volle Breite für PropacPRO Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt. Mit oder ohne belüftete Schlitzte.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Alu Panel, 2,0 mm (84 TE 2,5 mm)

Montage mit Haltewinkel am Gehäuse (rechts, links)

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert
Passt zu:	Gehäuse
Produktfamilie:	PropacPRO
Typ:	Rückwand
Produkttyp:	Seitenwand

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
24576-144	2U	42HP	Perforiert	1	No
24576-044	2U	42HP	Nicht perforiert	1	No

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
24576-047	3U	28HP	Nicht perforiert	1	No
24576-147	3U	28HP	Perforiert	1	No
24576-145	2U	63HP	Perforiert	1	No
24576-048	3U	42HP	Nicht perforiert	1	No
24576-148	3U	42HP	Perforiert	1	No
24576-045	2U	63HP	Nicht perforiert	1	No
24576-149	3U	63HP	Perforiert	1	No
24576-052	4U	42HP	Nicht perforiert	1	No
24576-146	2U	84HP	Perforiert	1	No
24576-152	4U	42HP	Perforiert	1	No
24576-049	3U	63HP	Nicht perforiert	1	No
24576-046	2U	84HP	Nicht perforiert	1	No
24576-153	4U	63HP	Perforiert	1	No
24576-053	4U	63HP	Nicht perforiert	1	No
24576-150	3U	84HP	Perforiert	1	No
24576-050	3U	84HP	Nicht perforiert	1	No
24576-154	4U	84HP	Perforiert	1	No
24576-054	4U	84HP	Nicht perforiert	1	No

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
24576-158	6U	84HP	Perforiert	1	No
24576-058	6U	84HP	Nicht perforiert	1	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE