


# PropacPRO Aufstellgriff

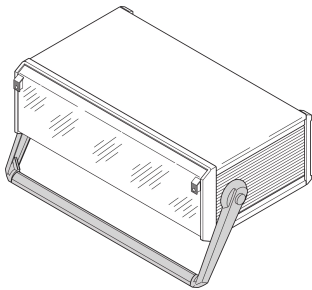

Der Aufstellgriff kann zum Tragen oder zum Aufstellen des Gehäuses verwendet werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Traglast 20 kg

In 30°-Schritten rastbar

Mit gepulverter Griffstange

Der Griff ermöglicht dem Benutzer im Falle einer Desktop-Nutzung eine bessere Sicht auf die Frontseite des Gehäuses

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Material:</b>       | Aluminium; Zinklegierung |
| <b>Passt zu:</b>       | Gehäuse                  |
| <b>Produkttyp:</b>     | Griff                    |
| <b>Produktfamilie:</b> | PropacPRO                |

Table 1/1

| Katalognummer | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Grifftyp      | Schnelles Schiff |
|---------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| 24576-071     | 42HP           | 1                   | Aufstellgriff | No               |
| 24576-072     | 63HP           | 1                   | Aufstellgriff | No               |

| Katalognummer | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Grifftyp      | Schnelles Schiff |
|---------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| 24576-073     | 84HP           | 1                   | Aufstellgriff | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Um den Aufstellgriff anzubringen, müssen Löcher in die Seitenwand gebohrt werden.

Bitte wählen Sie die vorkonfigurierten PropacPRO-Gehäuse mit Löchern für den Aufstellgriff.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**