


RackChiller In-Row Kühlgerät 45, Höhenadapter

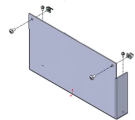

Der RackChiller In-Row 45 Höhenadapter ermöglicht die Integration des Kühlers in Gangeinhausungen von Racks, die höher als 42 RU sind. Die obere Schottblende sorgt für eine nahtlose Optik und für bestmögliche Abdichtung der Gangeinhausung. Der Satz ist in verschiedenen Höhen erhältlich.

MERKMALE

Zur Anpassung des RackChiller In-Row 45 in Gangeinhausungen mit Racks von 47 RU oder 52 RU

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Oberfläche	Material	Anzahl Verpackungen	Höhe Gestell	Breite	Schnelles Schiff
24630-189	Pulverbeschichtet	Stahl	1	47U	300mm	No
24630-190	Pulverbeschichtet	Stahl	1	52U	300mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Kann nicht mit einem Basissockel verwendet werden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE