


RatiopacPRO AIR 19-Zoll-Einschubgehäuse, Nachrüstbare Schirmung

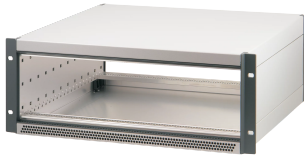

Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet erweiterte Kühlmöglichkeiten und Montagewinkel zur Montage in einen 19-Zoll-Schrank.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Gehäuse zum individuellen Ausbau mit 19-Zoll-Norm- Komponenten oder spezifischem Innenausbau, z.B. mit Montageplatte

EMV-Schirmung nachrüstbar

Ausführung mit 19-Zoll-Befestigungswinkeln, keine sichtbaren Schrauben

Das Gehäuse verfügt über 2 x 1/2 HE Freiraum für Belüftung unterhalb und oberhalb des Kartenraums

Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm, und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)

Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite

Konform mit DIN EN 62368-1

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last:	25kg
Breite Gestell:	84HP
Produkttyp:	Gehäuse
Typ:	Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile
EMV-Schirmung:	Nein (nachrüstbar)

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion
24571-582	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-585	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-586	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-587	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-588	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-630	4U	255.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-633	4U	315.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-634	4U	375.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-635	4U	435.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-636	4U	495.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion
24571-678	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-681	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-682	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-683	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-684	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen

Table 2/3

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24571-582	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-585	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-586	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24571-587	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-588	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-630	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-633	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-634	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-635	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-636	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24571-678	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-681	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-682	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-683	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-684	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20

Table 3/3

Katalognummer	Breite	Schnelles Schiff
24571-582	448.9mm	No
24571-585	448.9mm	No
24571-586	448.9mm	No
24571-587	448.9mm	No
24571-588	448.9mm	No

Katalognummer	Breite	Schnelles Schiff
24571-630	448.9mm	No
24571-633	448.9mm	No
24571-634	448.9mm	No
24571-635	448.9mm	No
24571-636	448.9mm	No
24571-678	448.9mm	No
24571-681	448.9mm	No
24571-682	448.9mm	No
24571-683	448.9mm	No
24571-684	448.9mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierungen (Sonderfarben oder -größen)

Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Dach, Bodenplatte oder Seitenwänden).

Montageservice ab 1 Stück.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE