


Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, Schwarz

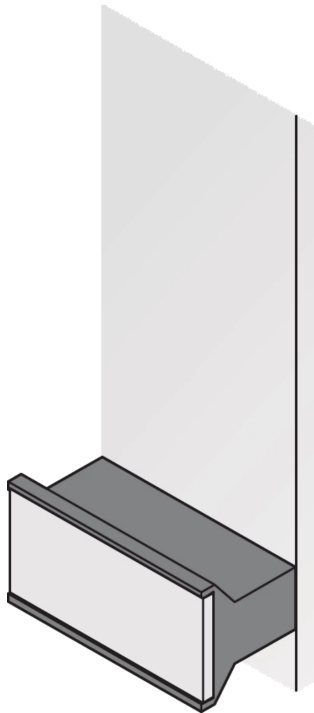

Der schwarze, starre und trapezförmige Kunststoffgriff, wird an einer Frontplatte montiert, um die Leiterplatte herauszunehmen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mit separater Beschriftungsplatte, Al 1,5 mm

Griff, PC, UL 94 V-0

SPEZIFIKATIONEN

Passt zu:	Frontplatten
Produkttyp:	Griff
Material:	Polycarbonat
Typ:	Statisch

Table 1/2

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Entflammbarkeitsklasse	Farbe	Entspricht
20808-082	7HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-088	21HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-089	28HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-090	40HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-091	42HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-080	5HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-081	6HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-083	8HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-084	9HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-085	10HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-086	12HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Entflammbarkeitsklasse	Farbe	Entspricht
20808-087	14HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20809-396	3HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20809-397	4HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1

Table 2/2

Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
20808-082	34.1mm	No
20808-088	105.2mm	No
20808-089	140.8mm	No
20808-090	201.8mm	No
20808-091	212mm	No
20808-080	24mm	No
20808-081	29mm	No
20808-083	39.2mm	No
20808-084	44.3mm	No
20808-085	49.4mm	No
20808-086	59.6mm	No
20808-087	69.7mm	No


Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
20809-396	13.8mm	No
20809-397	18.9mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Kann nicht zusammen mit Fixierclip (21101-239) verwendet werden.

DIAGRAMME

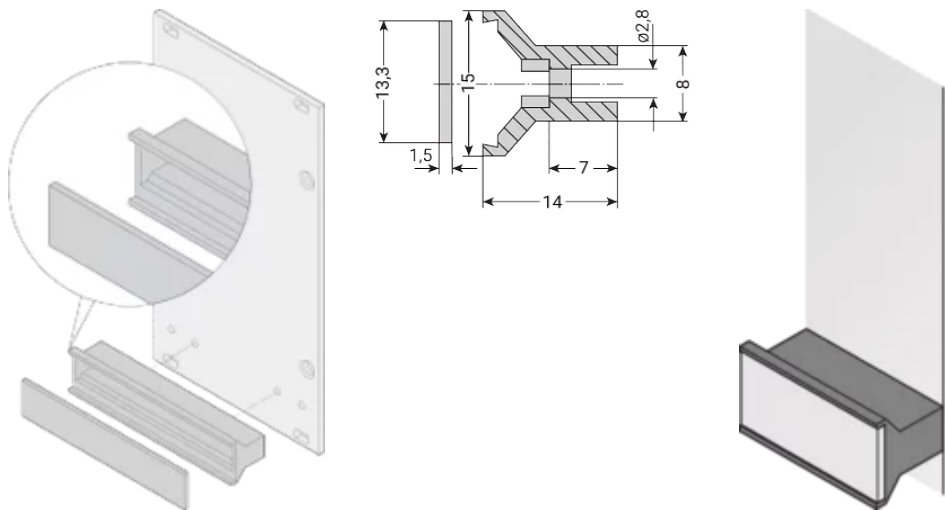

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE