


Varistar Kabelblende

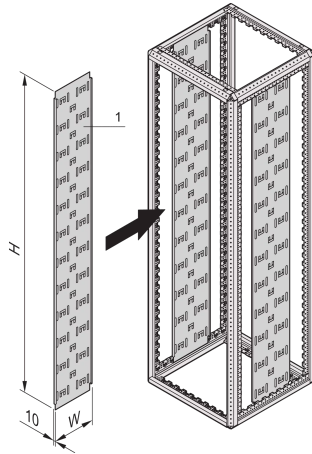

Vertikale Kabeltrasse für freistehende Varistar-Schränke, gepulvert in Schrankfarbe in verschiedenen Breiten.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur direkten Montage an das Gestell

Befestigung der Kabel erfolgt mit Kabelbindern oder Klettband

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe
23130-501		446mm	110mm	10mm	2	Schwarzgrau
23130-499		915.5mm	110mm	10mm	2	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe
23130-500		604mm	110mm	10mm	2	Schwarzgrau
23130-502		1019mm	110mm	10mm	2	Schwarzgrau
23130-503		670mm	110mm	10mm	2	Schwarzgrau
23130-504		496mm	110mm	10mm	2	Schwarzgrau
23130-150	42U	2000mm	250mm	250mm	2	Schwarzgrau
23130-151	47U	2200mm	250mm	250mm	2	Schwarzgrau
23130-420	38U	1800mm	150mm	150mm	2	Schwarzgrau
23130-421	42U	2000mm	150mm	150mm	2	Schwarzgrau
23130-422	47U	2200mm	150mm	150mm	2	Schwarzgrau
23130-625	52U	2450mm	250mm	250mm	2	Schwarzgrau
23130-628	52U	2450mm	150mm	150mm	2	Schwarzgrau

Table 2/2				
Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Schnelles Schiff
23130-501	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Kabeltrasse	No
23130-499	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Kabeltrasse	No
23130-500	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Kabeltrasse	No
23130-502	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Kabeltrasse	No
23130-503	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Kabeltrasse	No
23130-504	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Kabeltrasse	No

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Schnelles Schiff
23130-150	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Kabeltrasse	No
23130-151	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Kabeltrasse	No
23130-420	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Kabeltrasse	No
23130-421	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Kabeltrasse	No
23130-422	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Kabeltrasse	No
23130-625	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Kabeltrasse	No
23130-628	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Kabeltrasse	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE