


Varistar CP Bodenblech, mehrteilig

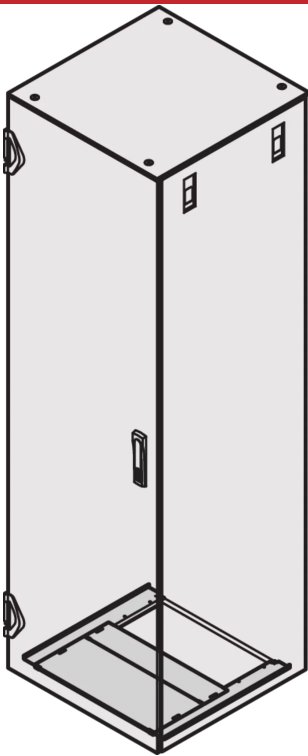

Das mehrteilige Bodenblech wird von innen montiert.

Erdung, Abdeckplatte, Bürstenleiste und Filtermatte bitte separat bestellen.

MERKMALE

Zum Abdecken der Bodenöffnung

Die mehrteilige Bodenplatte ist hinten offen. (Öffnung nach hinten 200mm tief), keine hintere Öffnung bei 300 mm Schranktiefe)

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Rahmen	Farbe	Farbcode
21630-616	600mm	600mm	1	stationär	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Rahmen	Farbe	Farbcode
21630-617	600mm	800mm	1	stationär	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-618	600mm	900mm	1	stationär	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-619	600mm	1000mm	1	stationär	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-620	600mm	1100mm	1	stationär	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-621	600mm	1200mm	1	stationär	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-622	800mm	600mm	1	stationär	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-623	800mm	800mm	1	stationär	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-624	800mm	900mm	1	stationär	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-625	800mm	1000mm	1	stationär	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-626	800mm	1100mm	1	stationär	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-627	800mm	1200mm	1	stationär	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-802	600mm	600mm	1	Mobile	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-803	600mm	800mm	1	Mobile	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-804	600mm	900mm	1	Mobile	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-805	600mm	1000mm	1	Mobile	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-806	600mm	1100mm	1	Mobile	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-807	600mm	1200mm	1	Mobile	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-808	800mm	600mm	1	Mobile	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Rahmen	Farbe	Farbcode
21630-809	800mm	800mm	1	Mobile	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-810	800mm	900mm	1	Mobile	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-811	800mm	1000mm	1	Mobile	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-812	800mm	1100mm	1	Mobile	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-813	800mm	1200mm	1	Mobile	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Schnelles Schiff
21630-616	Pulverbeschichtet	No
21630-617	Pulverbeschichtet	No
21630-618	Pulverbeschichtet	No
21630-619	Pulverbeschichtet	No
21630-620	Pulverbeschichtet	No
21630-621	Pulverbeschichtet	No
21630-622	Pulverbeschichtet	No
21630-623	Pulverbeschichtet	No
21630-624	Pulverbeschichtet	No
21630-625	Pulverbeschichtet	No
21630-626	Pulverbeschichtet	No
21630-627	Pulverbeschichtet	No

Katalognummer	Oberfläche	Schnelles Schiff
21630-802	Pulverbeschichtet	No
21630-803	Pulverbeschichtet	No
21630-804	Pulverbeschichtet	No
21630-805	Pulverbeschichtet	No
21630-806	Pulverbeschichtet	No
21630-807	Pulverbeschichtet	No
21630-808	Pulverbeschichtet	No
21630-809	Pulverbeschichtet	No
21630-810	Pulverbeschichtet	No
21630-811	Pulverbeschichtet	No
21630-812	Pulverbeschichtet	No
21630-813	Pulverbeschichtet	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Das mehrteilige Bodenblech wird von innen montiert.

Erdung, Abdeckplatte, Bürstenleiste und Filtermatte bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE