


Varistar CP Bodenblech, einteilig

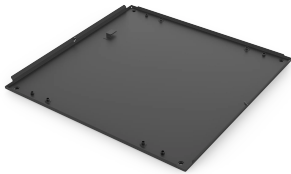

Die Bodenplatte ist geschlossen und deckt den Schrankboden ab.

MERKMALE

Die Bodenblech ist geschlossen und deckt den Schrankboden ab

Montage erfolgt von außen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-629	600mm	600mm	1			Feuerverzinkt
21630-630	600mm	800mm	1			Feuerverzinkt
21630-635	800mm	600mm	1			Feuerverzinkt
21630-636	800mm	800mm	1			Feuerverzinkt
21630-628	600mm	300mm	1			Feuerverzinkt
21630-631	600mm	900mm	1			Feuerverzinkt

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-632	600mm	1000mm	1			Feuerverzinkt
21630-637	800mm	900mm	1			Feuerverzinkt
21630-638	800mm	1000mm	1			Feuerverzinkt
21630-320	600mm	300mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-322	600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-323	600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-324	600mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-325	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-326	600mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-327	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-330	800mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-331	800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-332	800mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-333	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-334	800mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-335	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-633	600mm	1100mm	1			Feuerverzinkt
21630-634	600mm	1200mm	1			Feuerverzinkt

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-639	800mm	1100mm	1			Feuerverzinkt
21630-640	800mm	1200mm	1			Feuerverzinkt

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
21630-629	No
21630-630	No
21630-635	No
21630-636	No
21630-628	No
21630-631	No
21630-632	No
21630-637	No
21630-638	No
21630-320	No
21630-322	No
21630-323	No
21630-324	No
21630-325	No
21630-326	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
21630-327	No
21630-330	No
21630-331	No
21630-332	No
21630-333	No
21630-334	No
21630-335	No
21630-633	No
21630-634	No
21630-639	No
21630-640	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Dieses Bodenblech ist für Anwendungen, die keine Kabeleinführung vom Boden erfordern.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE