


Varistar CP Seismic Bodenblech, IP55, einteilig

Die Bodenplatte ist geschlossen und deckt den Schrankboden ab.

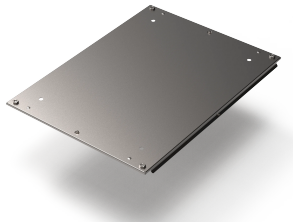

MERKMALE

Die Bodenblech ist geschlossen und deckt den Schrankboden ab

Montage erfolgt von außen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Schutzart: IP55

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Entspricht
20630-301	600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-302	600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-303	1000mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-304	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Entspricht
20630-305	800mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-306	800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-307	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-308	1200mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
20630-301	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-302	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-303	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-304	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-305	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-306	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-307	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-308	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Dieses Bodenblech ist für Anwendungen, die keine Kabeleinführung vom Boden erfordern.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE