

2-2 Loch Winkelverbinder



MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Lochgröße (HS)	Dicke (T)	A
ZW205	313380	Stahl	Feuerverzinkt	14 mm	6 mm	102 mm
ZWA205	387650	Stahl	Feuerverzinkt	14 mm	6 mm	102 mm
ZWA205S6	388761	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		14 mm	6 mm	102 mm
ZWA205EG	387652	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	14 mm	6 mm	100 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	Schraube enthalten	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
ZW205	313380	86 mm	Ja	10 mm	25mm
ZWA205	387650	86 mm	Nein		

Katalognummer	Artikelnummer	B	Schraube enthalten	Schraubendurchm esser (Sc)	Schraubenlänge (L)
ZWA205S6	388761	86 mm	Nein		
ZWA205EG	387652	95 mm	Nein		

DIAGRAMME

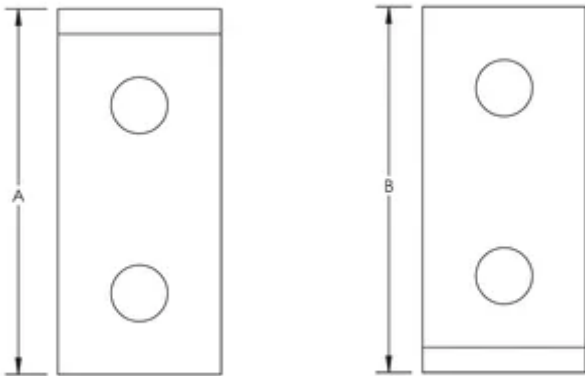

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

