


2000 Trägerklammer-Satz

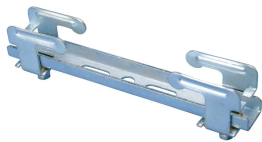

MERKMALE

Light-Duty-System

Mit Klammer- und U-Schiene

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	A	B	C	D
2300EG	570160	300mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2200EG	570140	200mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2400EG	570180	400mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E	Statische Last 1 (F1)	Statische Last 2 (F2)	Statische Last 3 (F3)
2300EG	570160	30.5 mm	1700N	490N	340N


Katalognummer	Artikelnummer	E	Statische Last 1 (F1)	Statische Last 2 (F2)	Statische Last 3 (F3)
2200EG	570140	30.5 mm	1700N	490N	340N
2400EG	570180	30.5 mm	1700N	490N	340N

Dicke (T):	2 mm
Schraubendurchmesser (Sc):	6
Lochgröße (HS):	11 mm
Höhe (H):	12 mm
Breite (W):	25 mm
Drehmoment (TQ):	30 N·m
Flanschstärke (FT):	11 mm Max

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für sicheren Halt muss sich die Schiene bis zur Außenkante jeder Trägerklammer erstrecken.

DIAGRAMME

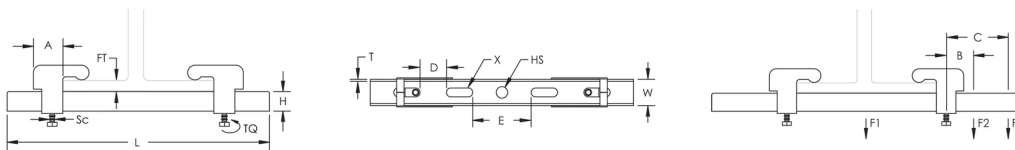

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

