

APY Externer horizontaler Wandwinkel



MERKMALE

Sattelstütze zur Seitenmontage für C-Profile und Montageschienen

Vollständig mit Befestigungen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Kanaltyp	Typ Strutmontage-schiene	Höhe (H)
APYSTRUTS6	584840	Edelstahl 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE23EG	584740	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTEG	584751	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE01EG	584758	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	E0L, E0, E1		40 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	A	B	C
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	A	B	C
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMME

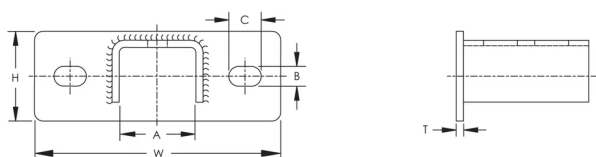

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

