

# Strangleitungsaussteifung zur Befestigung im Gewindeloch



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Zur Befestigung an Betonankern mit Innengewinde oder an der Gebäudestruktur

Zur Durchschraubmontage in Stahl geeignet

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche              | Stangengröße (RS) | Höhe (H) | Länge (L) |
|---------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------|----------|-----------|
| CSBBRS3MEG    | 402241        | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt | 10, 12            | 28.2 mm  | 40.4mm    |

Table 2/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Schraubendurchmesser (Sc) | Schraubenlänge (L) |
|---------------|---------------|------------|---------------------------|--------------------|
|---------------|---------------|------------|---------------------------|--------------------|

|            |        |         |    |      |
|------------|--------|---------|----|------|
| CSBBRS3MEG | 402241 | 26.9 mm | 10 | 19mm |
|------------|--------|---------|----|------|

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die strukturellen Befestigungen der Strangleitung dienen nur zur Aussteifung und nicht zur Aufhängung von Sprinklerrohren.

## DIAGRAMME

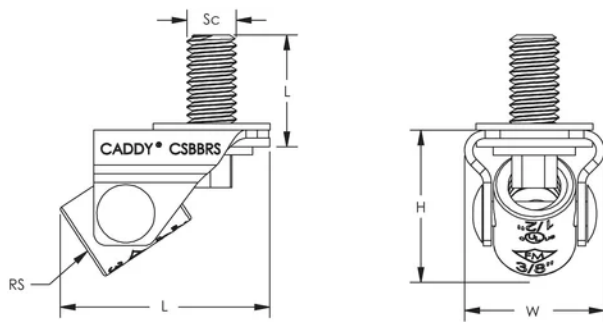

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

