

C-EU Bügelschelle zur Montage von Kabelschutzrohr/Kabel an Flachprofilen



MERKMALE

Zur Befestigung eines einzelnen Kabelschutzrohres

Zur Befestigung an Trägerflanschen, Winkeleisen, Unterzügen und anderen Gebäudeelementen

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Feuerverzinkt

Material: Stahl

Table 1/1



Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	A	Drehmoment (TQ)
C12EU	337300	8 - 12 mm	12 mm Max	41 mm Max	2 N·m
C16EU	337310	12 - 16 mm	12 mm Max	46 mm Max	2 N·m
C20EU	337320	16 - 20 mm	12 mm Max	50 mm Max	2 N·m
C24EU	337330	20 - 24 mm	12 mm Max	54 mm Max	2 N·m
C28EU	337340	24 - 28 mm	12 mm Max	58 mm Max	2 N·m

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke(FT)	A	Drehmoment (TQ)
C32EU	337350	28 - 32 mm	12 mm Max	63 mm Max	2 N·m
C36EU	337360	32 - 36 mm	12 mm Max	67 mm Max	2 N·m
C40EU	337370	36 - 40 mm	12 mm Max	71 mm Max	2 N·m
C44EU	337380	40 - 44 mm	12 mm Max	81 mm Max	4 N·m
C48EU	337390	44 - 48 mm	12 mm Max	85 mm Max	4 N·m
C52EU	337400	48 - 52 mm	12 mm Max	90 mm Max	4 N·m
C56EU	337410	52 - 56 mm	12 mm Max	94 mm Max	4 N·m
C60EU	337420	56 - 60 mm	12 mm Max	98 mm Max	4 N·m
C64EU	337430	60 - 64 mm	12 mm Max	102 mm Max	4 N·m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schraube ist bei Klammern mit einem Außendurchmesser von 40 mm oder weniger elektroverzinkt.

DIAGRAMME

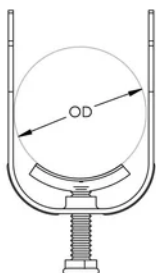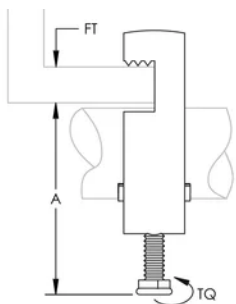

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

