

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelklipp



MERKMALE

Zur Positionierung von Niederspannungskabeln

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

SPEZIFIKATIONEN


Oberfläche: nVent CADDY Armour

Material: Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Flanschstärke (FT)	Außendurchmesser (OD)	A
2H41012A	170460	2 - 3 mm	10.9 - 13 mm	25 mm
2H41214A	170470	2 - 3 mm	12.4 - 16 mm	25 mm
4H241214A	170630	3 - 8 mm	12.4 - 16 mm	25 mm
4H241012A	170480	3 - 8 mm	10.9 - 13 mm	25 mm

DIAGRAMME

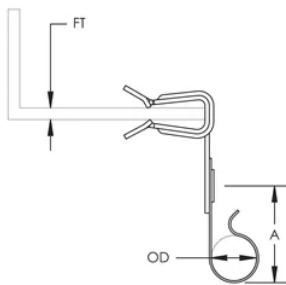

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

