

# Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, aussen



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zur Befestigung von Kabeln an Trägerflanschen

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

## SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/2     |               |            |                    |                    |      |      |
|---------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|------|------|
| Katalognummer | Artikelnummer | Material   | Oberfläche         | Flanschstärke (FT) | A    | B    |
| 2H4CT         | 178510        | Federstahl | nVent CADDY Armour | 2 - 3 mm           | 9 mm | 2 mm |
| 4H1318CT      | 178545        | Federstahl | nVent CADDY Armour | 21 - 28 mm         | 9 mm | 2 mm |
| 4H24CT        | 178520        | Federstahl | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm           | 9 mm | 2 mm |
| 4H24CTR5      | 191021        | Federstahl | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm           | 9 mm | 2 mm |


| Katalognummer | Artikelnummer | Material                  | Oberfläche         | Flanschstärke (FT) | A    | B    |
|---------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
| 4H24CTS1      | 160500        | Edelstahl 301 (EN 1.4310) |                    | 3 - 8 mm           | 9 mm | 2 mm |
| 4H58CT        | 178530        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm          | 9 mm | 2 mm |
| 4H58CTR5      | 191022        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm          | 9 mm | 2 mm |
| 4H58CTS1      | 170430        | Edelstahl 301 (EN 1.4310) |                    | 8 - 14 mm          | 9 mm | 2 mm |
| 4H58CTSP25    | 172360        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm          | 9 mm | 2 mm |
| 4H912CT       | 178540        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm         | 9 mm | 2 mm |
| 4H912CTR5     | 191023        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm         | 9 mm | 2 mm |
| 4H912CTS1     | 170700        | Edelstahl 301 (EN 1.4310) |                    | 14 - 20 mm         | 9 mm | 2 mm |
| 4H912CTSP25   | 172390        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm         | 9 mm | 2 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Statische Last | Zertifizierungen |
|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 2H4CT         | 178510        | 150N           | ITB              |
| 4H1318CT      | 178545        | 150N           |                  |
| 4H24CT        | 178520        | 150N           | ITB              |
| 4H24CTR5      | 191021        | 150N           |                  |
| 4H24CTS1      | 160500        | 150N           |                  |
| 4H58CT        | 178530        | 150N           | ITB              |
| 4H58CTR5      | 191022        | 150N           |                  |
| 4H58CTS1      | 170430        | 150N           |                  |

| Katalognummer | Artikelnummer | Statische Last | Zertifizierungen |
|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 4H58CTSP25    | 172360        | 150N           |                  |
| 4H912CT       | 178540        | 150N           | ITB              |
| 4H912CTR5     | 191023        | 150N           |                  |
| 4H912CTS1     | 170700        | 150N           |                  |
| 4H912CTSP25   | 172390        | 150N           |                  |

## DIAGRAMME

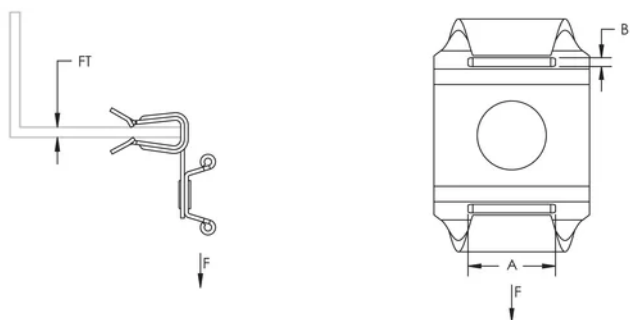

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

