

C-EC Bügelschelle zur Montage von Kabel an Strutmontageschiene, 60–64 mm OD

KATALOGNUMMER

C64EC



MERKMALE

Einteilige Kabel/Kabelschutzrohrklammer mit Schutzschild

Keine Schrauben oder Bolzen zu verlieren

Benötigt nur einen Schraubendreher oder Steckschlüssel zur Installation

Passt in die offene Seite der Strutmontageschiene

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 337730

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt

Außendurchmesser (OD): 60 - 64 mm

Breite (W): 30 mm

Dicke (T): 2.25 mm

Drehmoment (TQ): 4 N·m


A: 18 mm Min

B: 10 mm Max

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schraube ist bei Klammern mit einem Außendurchmesser von 40 mm oder weniger elektroverzinkt.

DIAGRAMME

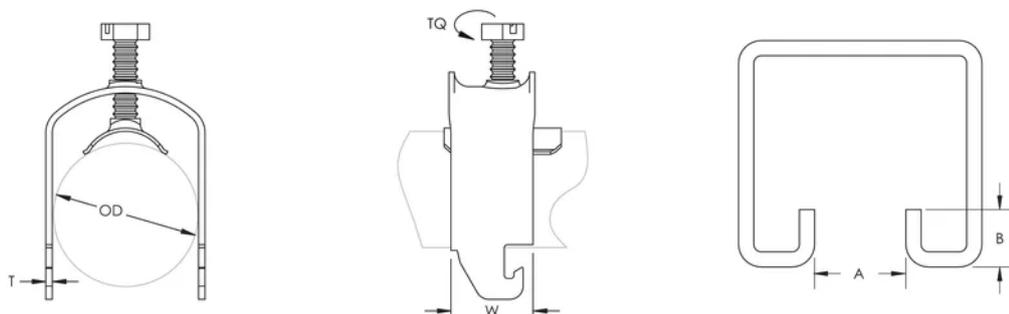

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

