

Isolierte Heavy-Duty-Rohrschelle, 499–515 mm, Rohr 20", M20, Geomet

KATALOGNUMMER

HDI500G



MERKMALE

Die mit einer Kehlnaht verschweißte Mutter hat Flächen für Schraubenschlüssel

Leicht zu öffnender Flansch für Rohrgrößen bis 4

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmsolierungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 579111

Material: Stahl;EPDM-SBR-Gummi

Oberfläche: GEOMET® 321

Temperatur: -50 to 110 °C

Farbe: Schwarz

Außendurchmesser (OD): 497 - 512 mm

Rohrgröße: 20"

NB/DN: 500

Stangengröße (RS): M20

Breite (W): 60 mm

Dicke (T): 6 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 16 mm

Schraubendurchmesser (metrisch) (Sc): M16


Schraubenlänge (L): 60mm

Statische Last: 12500N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME

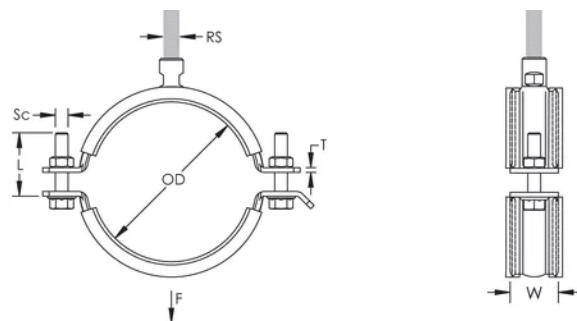

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

