

nVent CADDY Speed Link SLK mit Toggle Kippement, 1,5 mm Stahlseil, 10 m Länge

KATALOGNUMMER

SLK15L10T



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Kippement und den Verschluss

Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten

Ideal für Beleuchtungskörper

Auch in Y Konfiguration verfügbar

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196526

Material: Stahl;Zinklegierung;Polypropylen

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1

Entspricht: SMACNA HVAC-DCS

Durchmesser Stahlseil: 1.5 mm

Länge Stahlseil: 10m

A: 39 mm

B: 5 mm

Statische Last: 195N


Höhe (H): 55 mm

Breite (W): 19 mm

Dicke (T): 12.5 mm

Winkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMME

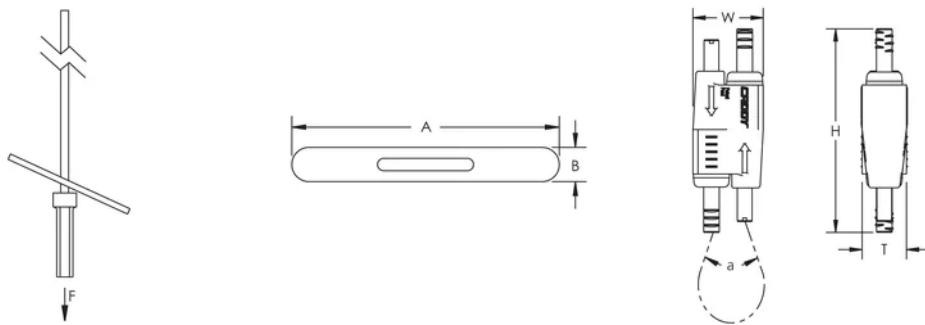

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

