

nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kunststoffscheiben verhindern das Herausfallen der Schrauben bei der Installation

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
MFN019EG	586101	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
MFN023EG	586102	19 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN029EG	586103	23 - 29 mm	20	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN035EG	586104	29 - 35 mm	25	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN041EG	586105	35 - 41 mm		M8, M10	20 mm	1 mm
MFN048EG	586106	41 - 48 mm	32	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN054EG	586107	48 - 54 mm	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFN062EG	586108	54 - 62 mm	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFN072EG	586109	62 - 72 mm		M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFN083EG	586110	73 - 83 mm	65	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFN093EG	586111	83 - 93 mm	80	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFN103EG	586112	93 - 103 mm	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFN113EG	586113	103 - 113 mm		M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFN123EG	586114	113 - 123 mm	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFN184EG	586126	175 - 184 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFN194EG	586127	185 - 194 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFN133EG	586115	123 - 133 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFN143EG	586116	133 - 143 mm	125	M8, M10	23 mm	2 mm
MFN153EG	586117	143 - 153 mm		M8, M10	25 mm	2 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
MFN165EG	586118	155 - 165 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFN175EG	586119	165 - 175 mm	150	M8, M10	25 mm	2 mm
MFN205EG	586120	195 - 205 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFN220EG	586121	210 - 220 mm	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFN230EG	586122	220 - 230 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFN255EG	586123	244 - 255 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFN280EG	586124	270 - 280 mm	250	M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFN324EG	586125	314 - 324 mm	300	M8, M10	30 mm	2.5 mm

Table 2/2					
Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last	Zertifizierungen
MFN019EG	586101	6	17mm	1000N	RAL-GZ 655, ITB
MFN023EG	586102	6	17mm	1000N	RAL-GZ 655, ITB
MFN029EG	586103	6	17mm	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFN035EG	586104	6	17mm	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFN041EG	586105	6	22mm	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFN048EG	586106	6	22mm	1000N	RAL-GZ 655, ITB
MFN054EG	586107	6	22mm	1500N	ITB, RAL-GZ 655
MFN062EG	586108	6	22mm	1500N	ITB, RAL-GZ 655

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last	Zertifizierungen
MFN072EG	586109	6	22mm	1500N	ITB, RAL-GZ 655
MFN083EG	586110	6	27mm	2000N	RAL-GZ 655, ITB
MFN093EG	586111	6	27mm	2000N	ITB, RAL-GZ 655
MFN103EG	586112	6	27mm	2500N	ITB, RAL-GZ 655
MFN113EG	586113	6	27mm	2500N	ITB, RAL-GZ 655
MFN123EG	586114	6	27mm	2500N	RAL-GZ 655, ITB
MFN184EG	586126	6	27mm	3200N	RAL-GZ 655
MFN194EG	586127	6	27mm	3200N	RAL-GZ 655
MFN133EG	586115	6	27mm	3000N	ITB, RAL-GZ 655
MFN143EG	586116	6	27mm	3000N	ITB, RAL-GZ 655
MFN153EG	586117	6	27mm	3200N	ITB, RAL-GZ 655
MFN165EG	586118	6	27mm	3200N	RAL-GZ 655, ITB
MFN175EG	586119	6	27mm	3200N	ITB, RAL-GZ 655
MFN205EG	586120	6	32mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB
MFN220EG	586121	6	32mm	3600N	ITB, RAL-GZ 655
MFN230EG	586122	6	32mm	3600N	ITB, RAL-GZ 655
MFN255EG	586123	6	32mm	4000N	RAL-GZ 655, ITB
MFN280EG	586124	6	32mm	4000N	ITB, RAL-GZ 655

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last	Zertifizierungen
MFN324EG	586125	6	32mm	4000N	RAL-GZ 655, ITB

DIAGRAMME

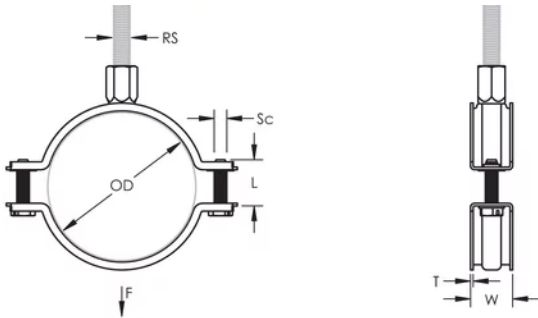

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

