


nVent CADDY Pyramid Erweiterungssatz für Tragsystemrahmen

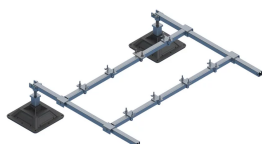

MERKMALE

Ermöglicht die Konfiguration eigener Stützgerüstmaße durch Hinzufügen des nVent CADDY Pyramid Erweiterungskits an ein nVent CADDY Pyramid Tragsystemkit

Das Kit beinhaltet zwei Standfüße, Rahmen und Gerätehalteklammern für die einfache Befestigung an einem nVent CADDY Pyramid Tragsystemkit

Quadratrohre und Querstangen sorgen für eine Tragfähigkeit und Biegebeständigkeit, die herkömmlichen Montageschienen überlegen ist

Lässt sich innerhalb weniger Minuten von einer Person mit nur einem Werkzeug montieren und in der Höhe anpassen

Innovative Befestigungsklammern ermöglichen eine schnelle Montage

Ein integriertes Schaumpolster sorgt für weiches Aufliegen auf allen Dachoberflächen

Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Temperatur	Höhe (H)	Länge (L)
PEKEF	360493	Stahl, Polypropylene, Polyethylene	Feuerverzinkt	-34 to 54 °C	305 - 457 mm	1588mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Pfostenfuß (A)	Vierkantrohr (B)	Querträger (C)	Breite (W)	Oberfläche
---------------	---------------	----------------	------------------	----------------	------------	------------

PEKEF	360493	305 mm x 2 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1257 mm	0.18m ²
-------	--------	---------------	----------------	----------------	---------	--------------------

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht	Statische Grenzlast (F)	Sicherheitsfaktor statische Last
PEKEF	360493	28 kg	4980N	3:1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Statische Last muss stabil und gleichmäßig auf dem Rahmen verteilt sein.

Der nVent CADDY Pyramid Erweiterungssatz für Tragsystemkit darf nur mit dem nVent CADDY Pyramid Tragsystemkit verwendet werden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

