

nVent CADDY Pyramid leichter Tragsystem-Montagesatz, 4-Standfuß-Rahmen



Der leichte nVent CADDY Pyramid Tragsystem-Montagesatz bietet Installateuren eine schnelle und einfache Möglichkeit, HLK-Mini-Split-Einheiten auf Dächern zu installieren. Kombinieren Sie ihn mit dem leichten Erweiterungsrahmen für das nVent CADDY Pyramid Tragsystem, um mehrere HLK-Einheiten miteinander zu verbinden. Die einzigartige Klemmen/Rahmen-Befestigungskonstruktion ermöglicht eine flexiblere und effizientere Installation und spart Installateuren Zeit, Geld und Platz.

MERKMALE

Das System erfordert 80 % weniger Zeit für die Installation als andere Standardoptionen auf dem Markt

Einstellbar von 305–457 mm (12–18 Zoll), reduziert die Notwendigkeit für mehrere SKUs

Dank der flexibleren Einstellbarkeit können die Stangen ausgezogen und das Set nach Bedarf verschoben werden.

Das Erweiterungsset ermöglicht eine endlose Aneinanderreihung miteinander verbundener Einheiten und ermöglicht so eine Vormontage.

Die nVent CADDY PEK-Bodenfüße mit Schaumstofflage sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und vermeiden Schäden an der Dachmembran.

Die nVent CADDY PEK-Bodenfüße mit Schaumstofflage sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und vermeiden Schäden an der Dachmembran.

Die Traglast ist für Geräte mit verschiedenen BTU-Leistungen/Größen geeignet.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Temperatur	Höhe (H)	Länge (L)
PEKLD4	360530	Stahl	Feuerverzinkt	-34.4 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1052mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	Pfostenfuß (A)	Vierkantrohr (B)	Querträger (C)	Breite (W)	Oberfläche
---------------	---------------	----------------	------------------	----------------	------------	------------

PEKLD4	360530	152 mm x 4 pc	970.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.092m ²
--------	--------	---------------	------------------	---------------	--------	---------------------

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht	Statische Grenzlast (F)	Sicherheitsfaktor statische Last
PEKLD4	360530	14.6 kg	1779N	3:1

DIAGRAMME

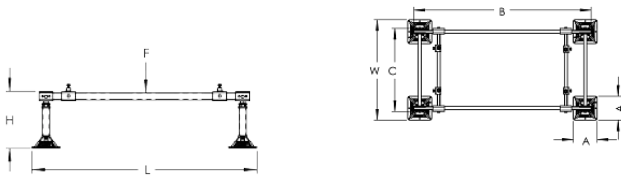

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

