

nVent CADDY Pyramid ST Brückenteil



MERKMALE

Ideal zur Befestigung von mehrere Rohren, Kabelrinnen und Lüftungsgeräten

Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen

Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last: 3:1

Temperatur: -45 to 65 °C

Oberfläche: Feuerverzinkt

Material: Polyethylen;Polypropylen;Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Höhe (H)	Breite (W)	Oberfläche
PSB24A	360475	610 mm	673 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²
PSB36A	360477	914 mm	978 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Höhe (H)	Breite (W)	Oberfläche
PSB42A	360478	1067 mm	1143 mm	142 mm	203 mm	183225mm ²


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht	Statische Last
PSB24A	360475	2 kg	8900N
PSB36A	360477	4 kg	8900N
PSB42A	360478	4 kg	13340N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Es wird davon ausgegangen, dass die statischen Lasten sich gleichmäßig verteilen.

DIAGRAMME

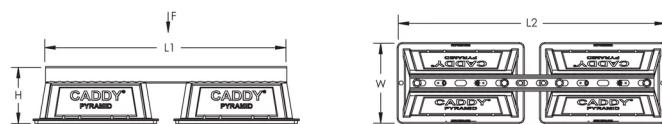

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY **ERICO** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

nVent.com/CADDY | 3

