

nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Winkelanschluss

Ideal zur Befestigung an Beton, Stahl, an Gewindestangen oder auf Holzflächen

Einfache Alternative zu Ketten und deren Zubehör

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A	Lochgröße (HS)
SLK15L1AB	196500	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A	Lochgröße(HS)
SLK15L2AB	196501	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L3AB	196502	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L5AB	196503	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L2AB	196529	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L3AB	196530	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L5AB	196531	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L10AB	196716	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	3 mm	10m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L2AB	196713	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	3 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L5AB	196715	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm

Table 2/3						
Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
SLK15L1AB	196500	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2AB	196501	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3AB	196502	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5AB	196503	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2AB	196529	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
SLK2L3AB	196530	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5AB	196531	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L10AB	196716	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L2AB	196713	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L5AB	196715	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
SLK15L1AB	196500	ITB, UL, cUL
SLK15L2AB	196501	ITB, UL, cUL
SLK15L3AB	196502	cUL, ITB, UL
SLK15L5AB	196503	ITB, UL, cUL
SLK2L2AB	196529	ITB, UL, cUL
SLK2L3AB	196530	ITB, UL, cUL
SLK2L5AB	196531	ITB, UL, cUL
SLK3L10AB	196716	
SLK3L2AB	196713	
SLK3L5AB	196715	

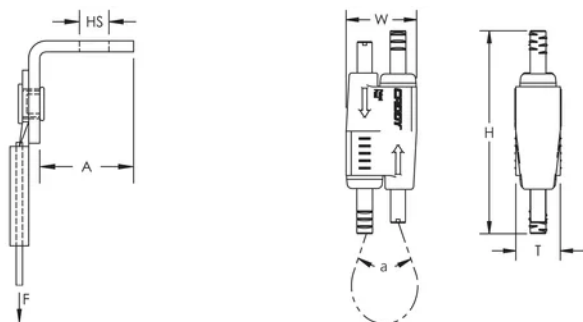

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

