

nVent CADDY Speed Link SLK mit Y-Toggle Kippelement



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit 2 Kippelementen und den Verschluss

Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten

Ideal für Beleuchtungskörper

SPEZIFIKATIONEN

Durchmesser Stahlseil:	1.5 mm
Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Material:	Stahl;Zinklegierung;Polypropylen
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge Stahlseil	Länge Stahlseil „Y“ (YL)	A	B	Statische Last

SLK15Y300L3R 2	196648	3m	0.3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15Y500L3	196528	3m	0.5m	39 mm	5 mm	195N


Dicke (T): 12.5 mm

Breite (W): 19 mm

Höhe (H): 55 mm

Winkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMME

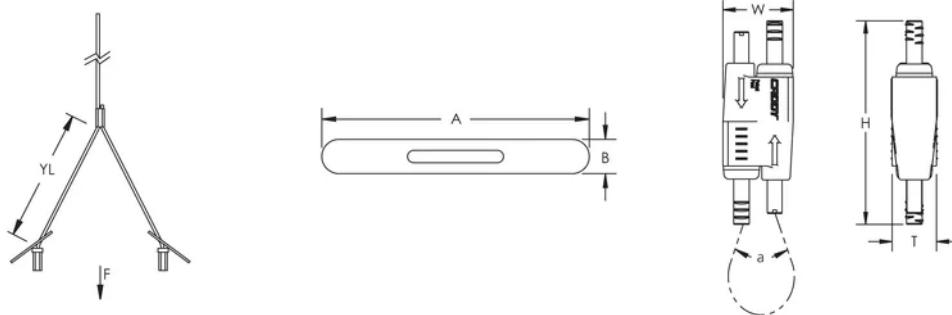

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY **ERIC** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHT**

