

# PEMSA-Gitterrinne Gerätedosenträger



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Werkzeuglose Installation

Ideal geeignet für Rinnentiefen bis 100 mm

## SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe | Material   | Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| WBTBOXBRKTRD  | 820731        | Rot   | Kunststoff | 94mm      | 36.6 mm    | 10 mm    |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Lochgröße (HS) | Größe Slot (SS) |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| WBTBOXBRKTRD  | 820731        | 7 mm           | 7 x 13 mm       |

## DIAGRAMME

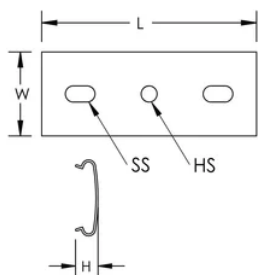

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

