

# PEMSA-Gitterrinne Mittelstütze



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Ideal für Rinnenbreiten bis 200 mm

Seitlicher Ladezugang für Kabelinstallation

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/2


| Katalognummer    | Artikelnummer | Farbe | Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Lochgröße (HS) |
|------------------|---------------|-------|-----------|------------|----------|----------------|
| WBTCTRSPT<br>M6  | 820400        |       | 59mm      | 35 mm      | 5 mm     | 6 mm           |
| WBTCTRSPT<br>M10 | 820420        |       | 59mm      | 35 mm      | 5 mm     | 8 - 10 mm      |

| Katalognummer      | Artikelnummer | Farbe   | Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Lochgröße(HS) |
|--------------------|---------------|---------|-----------|------------|----------|---------------|
| WBTCTRSPT<br>M10BG | 820421        | Schwarz | 59mm      | 35 mm      | 5 mm     | 8 - 10 mm     |

Table 2/2

| Katalognummer  | Artikelnummer | Zertifizierungen                          |
|----------------|---------------|-------------------------------------------|
| WBTCTRSPTM6    | 820400        | CE, CADDY EU WBT QC                       |
| WBTCTRSPTM10   | 820420        | CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBTCTRSPTM10BG | 820421        | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT QC |

## DIAGRAMME

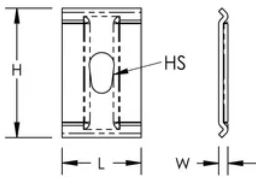

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

