

PEMSA-Gitterrinne Mini-Universalhalterung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfach anwendbare Einrast-Funktion

Ideal für Rinnenbreiten bis 150 mm

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung


SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Größe Slot (SS)
WBTUB60BG	820735	Schwarzverzinkung	92mm	19.5 mm	87 mm	9 x 19 mm
WBT60UTBRKT	820730	Vorverzinkung	92mm	19.5 mm	87 mm	9 x 19 mm

DIAGRAMME

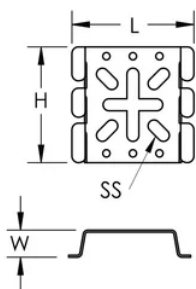

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

