


PEMSA-Gitterrinne Universal-Verbinder

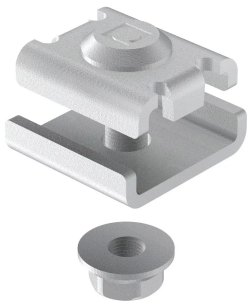

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Bedeutende mechanische Gelenkfestigkeit

Robuste Stahlausführung und -konstruktion

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Farbe	Oberfläche	A	B
WBTUNVSPLEG	820700	Stahl		Elektrolytisch verzinkt	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLBG	820701	Stahl	Schwarz	Elektrolytisch verzinkt	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLS4	820702	Edelstahl 304 (EN 1.4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Zertifizierungen
---------------	---------------	-------------------	------------------

WBTUNVSPLEG	820700	6	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT UNV
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4

DIAGRAMME

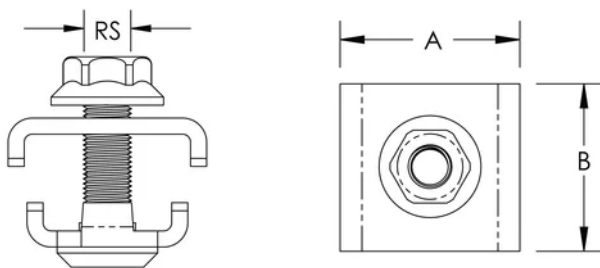

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

