

RMF Reduziermuffe mit Innen-/Außengewinde, sechskantig



MERKMALE

Sechseckige Form

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt



Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße 1 (RS1)	Stangengröße 2 (RS2)	A	B
RMFM8M6	583720	8	6	8 mm	12 mm
RMFM6M8	583710	6	8	8 mm	12 mm
RMFM10M8	583750	10	8	8 mm	14 mm
RMFM12M8	583770	12	8	8 mm	14 mm
RMFM8M10	583730	8	10	9 mm	13 mm
RMFM8M12	583740	8	12	10 mm	13 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße 1 (RS1)	Stangengröße 2 (RS2)	A	B
RMFM12M10	583780	12	10	10 mm	15 mm
RMFM10M12	583760	10	12	10 mm	14 mm

DIAGRAMME

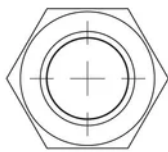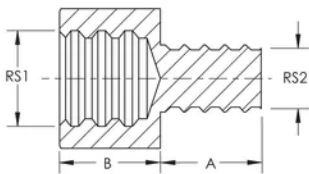

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

