

# Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 45°



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Bogen für eine 45° Grad Richtungsänderung, vertikal nach unten

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem

Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation

Durch gelochte Seitenwände wird das Bohren durch die Seitenwände bei Längenanpassung der Leiter vermieden

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Feuerverzinkt


**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Winkel (a) | A | B | C |
|---------------|---------------|------------|------------|---|---|---|
|---------------|---------------|------------|------------|---|---|---|

|                    |        |        |      |        |        |       |
|--------------------|--------|--------|------|--------|--------|-------|
| CL110X750R4<br>5HD | 840440 | 750 mm | 45 ° | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X150R4<br>5HD | 840400 | 150 mm | 45 ° | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X600R4<br>5HD | 840430 | 600 mm | 45 ° | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X450R4<br>5HD | 840420 | 450 mm | 45 ° | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X900R4<br>5HD | 840450 | 900 mm | 45 ° | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X300R4<br>5HD | 840410 | 300 mm | 45 ° | 198 mm | 290 mm | 80 mm |

## DIAGRAMME

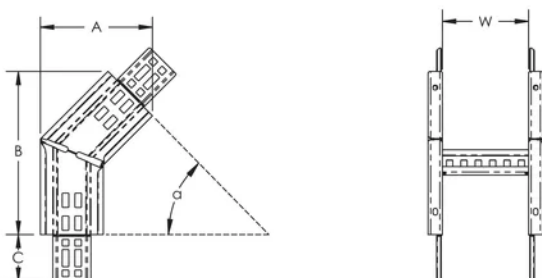

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

**Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

**Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

