

Unterlegscheibe, 4-eckig



MERKMALE

Zum Sichern von Objekten an nVent CADDY Eristrut Schienen


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Lochgröße (HS)	A	B
ZEA100S6	388710	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		11 mm	40 mm	40 mm
ZE100	313000	Stahl	Feuerverzinkt	13 mm	40 mm	40 mm
ZEA100	387500	Stahl	Feuerverzinkt	13 mm	40 mm	40 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraube enthalten	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
ZEA100S6	388710	4 mm	Nein		
ZE100	313000	6 mm	Ja	10	25mm
ZEA100	387500	6 mm	Nein		

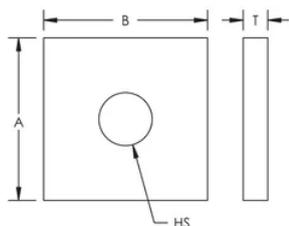

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

