


STRC CU Bandschellenklammer für Kupferrohr

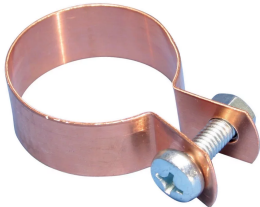

MERKMALE

Mit Befestigungen, Schraube und Mutter


SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
STRC028CU	574210	28 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm
STRC022CU	574200	22 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm
STRC018CU	574190	18 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm
STRC015CU	574180	15 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm
STRC012CU	574170	12 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm

DIAGRAMME

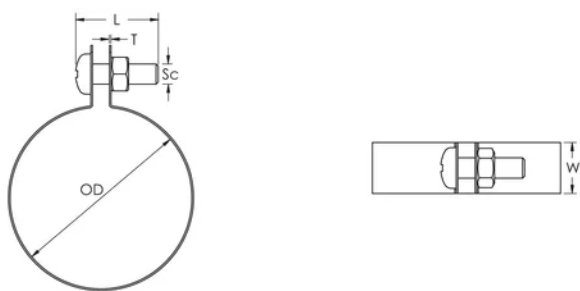

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

