

TBHKM Trapezförmiges Deckentrageelement mit fester Mutter



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Erfordert getrennte Kreuzschraube und Mutter

Verwenden Sie das TPHP-Stanzwerkzeug, um die Löcher in die Trapezdecke zu stanzen

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	A	B	C	Dicke (T)
TBHKM8	597582	8	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm
TBHKM10	597583	10	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße 1 (HS1)	Lochgröße 2 (HS2)	Zertifizierungen
TBHKM8	597582	10.5 mm	5 mm	VdS G4060082, ITB
TBHKM10	597583	10.5 mm	5 mm	VdS G4060082, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

Deckenstärke	Statische Last F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMME

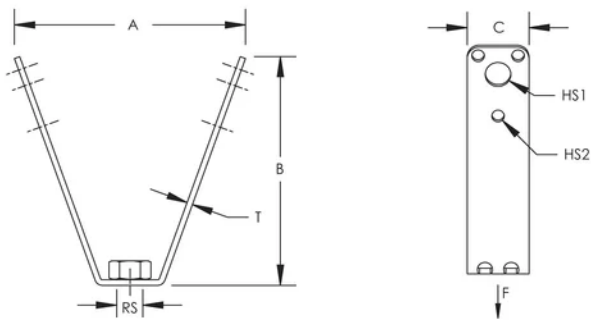

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

