


# 19"-Frontplatten, Belüftet

## Data Solutions

Belüftete Frontplatten ermöglichen Wärmeableitung durch Ausbrüche

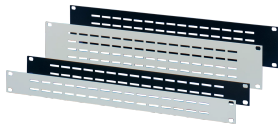

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Belüftete Frontplatten (Aluminium ) ermöglichen eine Wärmeableitung

### SPEZIFIKATIONEN

- Breite Gestell:** 95HP
- Material:** Aluminium
- Zubehörtyp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Oberfläche        | Befestigung         | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 30118-962     | 1U           | Pulverbeschichtet | Anschraubbare Front | 1                   | Lackiert          | Lackiert             |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Oberfläche        | Befestigung         | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 30702-044     | 1U           | Eloxiert          | Anschraubbare Front | 1                   | Roh               | Leitend              |
| 30702-047     | 1U           | Eloxiert          | Anschraubbare Front | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |
| 30702-056     | 1U           | Pulverbeschichtet | Anschraubbare Front | 1                   | Lackiert          | Lackiert             |
| 30118-963     | 2U           | Eloxiert          | Anschraubbare Front | 1                   | Lackiert          | Lackiert             |
| 30118-964     | 3U           | Pulverbeschichtet | Anschraubbare Front | 1                   | Lackiert          | Lackiert             |
| 30702-045     | 2U           | Eloxiert          | Anschraubbare Front | 1                   | Roh               | Roh                  |
| 30702-046     | 3U           | Eloxiert          | Anschraubbare Front | 1                   | Roh               | Roh                  |
| 30702-048     | 2U           | Eloxiert          | Anschraubbare Front | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |
| 30702-049     | 3U           | Eloxiert          | Anschraubbare Front | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             |
| 30702-057     | 2U           | Pulverbeschichtet | Anschraubbare Front | 1                   | Lackiert          | Lackiert             |
| 30702-058     | 3U           | Pulverbeschichtet | Anschraubbare Front | 1                   | Lackiert          | Lackiert             |


| Table 2/2     |                   |          |               |          |                     |            |
|---------------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------------|------------|
| Katalognummer | Behandelte Kanten | Farbcode | EMV-Schirmung | Höhe (H) | Typ                 | Breite (W) |
| 30118-962     |                   | RAL 7021 | Nein          | 43.6mm   | 19-Zoll-Frontplatte | 483mm      |
| 30702-044     |                   |          | Nein          | 43.6mm   | 19-Zoll-Frontplatte | 483mm      |
| 30702-047     | Ja                |          | Nein          | 43.6mm   | 19-Zoll-Frontplatte | 483mm      |
| 30702-056     |                   | RAL 7035 | Nein          | 43.6mm   | 19-Zoll-Frontplatte | 483mm      |
| 30118-963     |                   | RAL 7021 | Nein          | 88.1mm   | 19-Zoll-Frontplatte | 483mm      |

| Katalognummer | Behandelte Kanten | Farbcode | EMV-Schirmung | Höhe (H) | Typ                 | Breite (W) |
|---------------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------------|------------|
| 30118-964     |                   | RAL 7021 | Nein          | 132.5mm  | 19-Zoll-Frontplatte | 483mm      |
| 30702-045     |                   |          | Nein          | 88.1mm   | 19-Zoll-Frontplatte | 483mm      |
| 30702-046     |                   |          | Nein          | 132.5mm  | 19-Zoll-Frontplatte | 483mm      |
| 30702-048     | Ja                |          | Nein          | 88.1mm   | 19-Zoll-Frontplatte | 483mm      |
| 30702-049     | Ja                |          | Nein          | 132.5mm  | 19-Zoll-Frontplatte | 483mm      |
| 30702-057     |                   | RAL 7035 | Nein          | 88.1mm   | 19-Zoll-Frontplatte | 483mm      |
| 30702-058     |                   | RAL 7035 | Nein          | 132.5mm  | 19-Zoll-Frontplatte | 483mm      |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

## DIAGRAMME

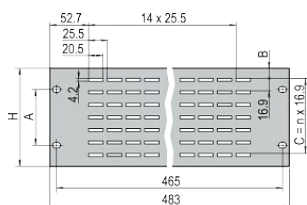

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.