

Verbindungslasche komplett

Data Solutions



MERKMALE

Ermöglicht das isolierte Testen des Erdwiderstands durch schnelles und einfaches Lösen des Erdungssystems

Hoch leitfähiges, hartgezogenes, elektrolytisch hergestelltes, sauerstoffhaltiges (zähgepoltes) Kupfer nach EN 13601

Im Lieferumfang sind halogenfreie Polyamid-Isolatoren, Edelstahl (EN 1.4401) Normteile und Befestigungswinkel enthalten

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer

Entspricht: IEC EN 62561-1:2017 Klasse H

Table 1/2

Katalognummer	Oberfläche	Gewindegöße (TS)	Höhe (H)	Breite 1 (W1)	Breite 2 (W2)	Dicke (T)
DLINKT	Verzinnt	M10	90mm	100mm	50mm	6mm
DLINKC	Blank	M10	90mm	100mm	50mm	6mm

Table 2/2


Katalognummer	Stückgewicht
DLINKT	0.77kg

Katalognummer	Stückgewicht
DLINKC	0.77kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Oberfläche verzinkt 8 Mikron nach ASTM B545 Class C für korrosive Umgebungen.

DIAGRAMME

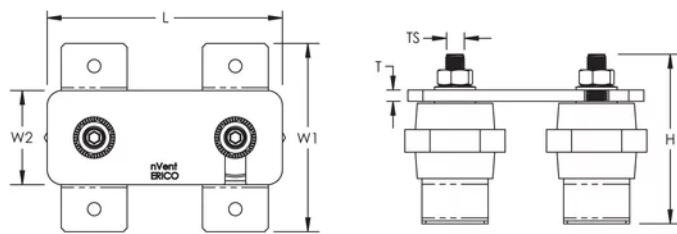

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE