

# PEMSA-Gitterrinne C-Winkel

## Data Solutions



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

Ideal für typische Decken-, Wand- und Schieneninstallationen.

Seitlicher Zugang für Kabelinstallation

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

### SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt


**Material:** Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)	Höhe (H)	Statische Last
WBT100CBRKT	820310	137mm	165mm	54mm	190mm	327N

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)	Höhe (H)	Statische Last
WBT150CBRKT	820320	137mm	200mm	54mm	190mm	353N
WBT200CBRKT	820330	137mm	265mm	54mm	190mm	284N
WBT300CBRKT	820340	137mm	365mm	54mm	190mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137mm	465mm	54mm	190mm	177N

## DIAGRAMME

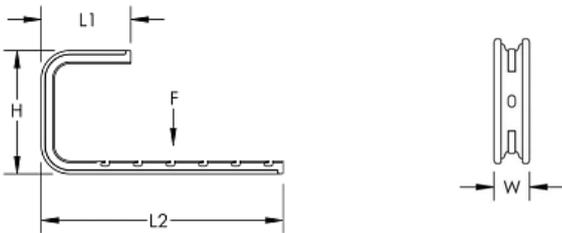

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**