

PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenträger

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ideal für Rinnenbreiten bis 150 mm

Seitlicher Ladezugang für Kabelinstallation

Schnelle und sichere Schnellklick-Installationsfunktionen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)
WBT60COHBRK T	820300	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	80mm	55.2mm	45mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Lochgröße (HS)	Statische Last
WBT60COHBRKT	820300	152mm	11mm	147N

DIAGRAMME

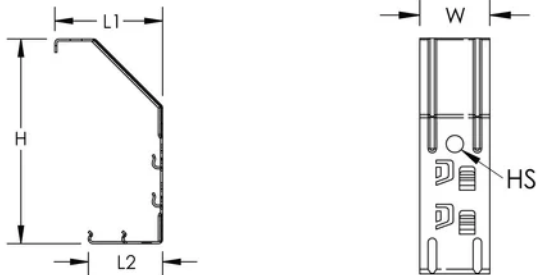

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE