

# PEMSA-Gitterrinnenverbinder

## Data Solutions



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Zusätzliche mechanische Verbindungsfestigkeit

Geeignet für eine große Auswahl an Rinnengrößen und -konfigurationen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

### SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt


**Material:** Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Dicke (T)	Größe Slot (SS)
WBTSPLBAR30 OBG	820703	Schwarz	300mm	22mm	1.5mm	7 x 28 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Dicke (T)	Größe Slot (SS)
WBTSPLBAR30 OEG	820704		300mm	22mm	1.5mm	7 x 28 mm

## DIAGRAMME

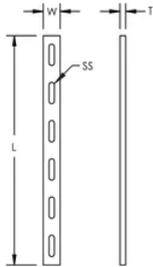

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**