

# PEMSA-Gitterrinne

## Data Solutions



Die PEMS A-Gitterrinne ist das Rückgrat des PEMS A-Gitterrinnen-Systems. Hochentwickelte mechanische Eigenschaften gewährleisten die stabile und sichere Installation von Hochleistungskabeln entsprechend den Industrievorschriften und -normen. Dank des durchdachten Designs kann der Installateur die Effizienz mit dem integrierten Rejiband Rapide Verbinder maximieren.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives Rejiband Rapide Installationssystem

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                     | Oberfläche        | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| WBT35X60S4    | 821003        |         | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |                   | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X60BA    | 821001        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Pulverbeschichtet | 3000mm    | 35mm     |

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT35X60EG    | 821000        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X100BA   | 821011        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X100EG   | 821010        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X100S4   | 821013        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X150BA   | 821021        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X150EG   | 821020        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X150S4   | 821023        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X200BA   | 821031        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X200EG   | 821030        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X200S4   | 821033        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X300BA   | 821041        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X300EG   | 821040        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X300S4   | 821043        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X400BA   | 821051        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X400EG   | 821050        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 35mm     |
| WBT35X400S4   | 821053        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 35mm     |
| WBT60X60BA    | 820001        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X60BG    | 820002        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT60X60EG    | 820000        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X60S4    | 820003        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X100BA   | 820011        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X100BG   | 820012        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X100EG   | 820010        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X100S4   | 820013        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X150BA   | 820021        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X150BG   | 820022        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X150EG   | 820020        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X150S4   | 820023        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X200BA   | 820031        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X200BG   | 820032        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X200EG   | 820030        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X200S4   | 820033        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X300BA   | 820041        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X300BG   | 820042        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X300EG   | 820040        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X300S4   | 820043        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60mm     |

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT60X400BA   | 820051        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X400BG   | 820052        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X400EG   | 820050        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X400S4   | 820053        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X450BA   | 820081        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X450BG   | 820082        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X450EG   | 820080        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X450S4   | 820083        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X500BA   | 820061        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X500BG   | 820062        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X500EG   | 820060        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X500S4   | 820063        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X600BA   | 820075        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X600BG   | 820076        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X600EG   | 820074        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 60mm     |
| WBT60X600S4   | 820077        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 60mm     |
| WBT100X100BA  | 823011        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 100mm    |

| Katalognummer    | Artikelnummer | Farbe   | Material                     | Oberfläche                 | Länge (L) | Höhe (H) |
|------------------|---------------|---------|------------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| WBT100X100B<br>G | 823012        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch<br>verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X100E<br>G | 823010        |         | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch<br>verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X100S<br>4 | 823013        |         | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |                            | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X150B<br>A | 823021        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Pulverbeschicht<br>et      | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X150B<br>G | 823022        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch<br>verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X150E<br>G | 823020        |         | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch<br>verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X150S<br>4 | 823023        |         | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |                            | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X200B<br>A | 823031        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Pulverbeschicht<br>et      | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X200B<br>G | 823032        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch<br>verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X200E<br>G | 823030        |         | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch<br>verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X200S<br>4 | 823033        |         | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |                            | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X300B<br>A | 823041        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Pulverbeschicht<br>et      | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X300B<br>G | 823042        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch<br>verzinkt | 3000mm    | 100mm    |

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT100X300EG  | 823040        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X300S4  | 823043        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X400BA  | 823051        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X400BG  | 823052        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X400EG  | 823050        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X400S4  | 823053        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X450BA  | 823081        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X450BG  | 823082        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X450EG  | 823080        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X450S4  | 823083        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X500BA  | 823061        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X500BG  | 823062        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X500EG  | 823060        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 100mm    |

| Katalognummer    | Artikelnummer | Farbe   | Material                     | Oberfläche                 | Länge (L) | Höhe (H) |
|------------------|---------------|---------|------------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| WBT100X500S<br>4 | 823063        |         | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |                            | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X600B<br>A | 823071        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Pulverbeschichtet          | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X600B<br>G | 823072        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch<br>verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X600E<br>G | 823070        |         | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch<br>verzinkt | 3000mm    | 100mm    |
| WBT100X600S<br>4 | 823073        |         | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |                            | 3000mm    | 100mm    |
| WBT150X200B<br>A | 825031        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Pulverbeschichtet          | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X200B<br>G | 825032        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch<br>verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X200E<br>G | 825030        |         | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch<br>verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X200S<br>4 | 825033        |         | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |                            | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X300B<br>A | 825041        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Pulverbeschichtet          | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X300B<br>G | 825042        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch<br>verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X300E<br>G | 825040        |         | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch<br>verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X300S<br>4 | 825043        |         | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |                            | 3000mm    | 150mm    |

| Katalognummer    | Artikelnummer | Farbe   | Material                     | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|------------------|---------------|---------|------------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT150X400B<br>A | 825051        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X400B<br>G | 825052        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X400E<br>G | 825050        |         | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X400S<br>4 | 825053        |         | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X450B<br>A | 825081        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X450B<br>G | 825082        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X450E<br>G | 825080        |         | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X450S<br>4 | 825083        |         | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X500B<br>A | 825061        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X500B<br>G | 825062        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X500E<br>G | 825060        |         | Kohlenstoffstahl             | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X500S<br>4 | 825063        |         | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X600B<br>A | 825071        | Schwarz | Kohlenstoffstahl             | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 150mm    |



| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Material                  | Oberfläche              | Länge (L) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| WBT150X600BG  | 825072        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X600EG  | 825070        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X600S4  | 825073        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X900BA  | 825091        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Pulverbeschichtet       | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X900BG  | 825092        | Schwarz | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X900EG  | 825090        |         | Kohlenstoffstahl          | Elektrolytisch verzinkt | 3000mm    | 150mm    |
| WBT150X900S4  | 825093        |         | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 3000mm    | 150mm    |

| Table 2/2     |               |            |              |                                                            |
|---------------|---------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                           |
| WBT35X60S4    | 821003        | 60mm       | 1.19kg       | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                       |
| WBT35X60BA    | 821001        | 60mm       | 1.2kg        |                                                            |
| WBT35X60EG    | 821000        | 60mm       | 1.2kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT35X100BA   | 821011        | 100mm      | 1.62kg       |                                                            |
| WBT35X100EG   | 821010        | 100mm      | 1.62kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT35X100S4   | 821013        | 100mm      | 1.61kg       | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                       |
| WBT35X150BA   | 821021        | 150mm      | 1.76kg       |                                                            |

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                           |
|---------------|---------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| WBT35X150EG   | 821020        | 150mm      | 1.76kg       | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT35X150S4   | 821023        | 150mm      | 2.12kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                       |
| WBT35X200BA   | 821031        | 200mm      | 2.5kg        |                                                            |
| WBT35X200EG   | 821030        | 200mm      | 2.5kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT35X200S4   | 821033        | 200mm      | 3.04kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT35X300BA   | 821041        | 300mm      | 3.42kg       |                                                            |
| WBT35X300EG   | 821040        | 300mm      | 3.42kg       | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT35X300S4   | 821043        | 300mm      | 4.13kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT35X400BA   | 821051        | 400mm      | 4.29kg       |                                                            |
| WBT35X400EG   | 821050        | 400mm      | 4.29kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT35X400S4   | 821053        | 400mm      | 5.22kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X60BA    | 820001        | 60mm       | 2.32kg       |                                                            |
| WBT60X60BG    | 820002        | 60mm       | 2.32kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                                              |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X60EG    | 820000        | 60mm       | 2.32kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT60X60S4    | 820003        | 60mm       | 2.32kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                                          |
| WBT60X100BA   | 820011        | 100mm      | 2.43kg       |                                                                               |
| WBT60X100BG   | 820012        | 100mm      | 2.43kg       | UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT60X100EG   | 820010        | 100mm      | 2.43kg       | UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT60X100S4   | 820013        | 100mm      | 2.43kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT60X150BA   | 820021        | 150mm      | 2.6kg        |                                                                               |
| WBT60X150BG   | 820022        | 150mm      | 2.6kg        | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X150EG   | 820020        | 150mm      | 2.6kg        | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT60X150S4   | 820023        | 150mm      | 2.6kg        | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT60X200BA   | 820031        | 200mm      | 3.33kg       |                                                                               |

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                                              |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X200BG   | 820032        | 200mm      | 3.33kg       | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT |
| WBT60X200EG   | 820030        | 200mm      | 3.33kg       | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT60X200S4   | 820033        | 200mm      | 3.33kg       | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT60X300BA   | 820041        | 300mm      | 5.13kg       |                                                                               |
| WBT60X300BG   | 820042        | 300mm      | 5.13kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT60X300EG   | 820040        | 300mm      | 5.13kg       | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT60X300S4   | 820043        | 300mm      | 5.13kg       | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT60X400BA   | 820051        | 400mm      | 6.21kg       |                                                                               |
| WBT60X400BG   | 820052        | 400mm      | 6.21kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT60X400EG   | 820050        | 400mm      | 6.21kg       | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT |

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                                                          |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X400S4   | 820053        | 400mm      | 6.21kg       | ANOR EU WTB EG S4<br>BG, UKCA, CADDY EU<br>WBT, CE, CADDY EU<br>WBT                       |
| WBT60X450BA   | 820081        | 450mm      | 6.39kg       |                                                                                           |
| WBT60X450BG   | 820082        | 450mm      | 6.39kg       | UKCA, CADDY EU WBT,<br>CE, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG                       |
| WBT60X450EG   | 820080        | 450mm      | 6.39kg       | CE, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG, DoP, CADDY EU<br>WBT, UKCA, CADDY EU<br>WBT |
| WBT60X450S4   | 820083        | 450mm      | 6.39kg       |                                                                                           |
| WBT60X500BA   | 820061        | 500mm      | 7.35kg       |                                                                                           |
| WBT60X500BG   | 820062        | 500mm      | 7.35kg       | UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT                       |
| WBT60X500EG   | 820060        | 500mm      | 7.35kg       | UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT                       |
| WBT60X500S4   | 820063        | 500mm      | 7.35kg       | UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT                       |
| WBT60X600BA   | 820075        | 600mm      | 8.43kg       |                                                                                           |
| WBT60X600BG   | 820076        | 600mm      | 8.43kg       | UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT                       |
| WBT60X600EG   | 820074        | 600mm      | 8.43kg       | UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT                       |

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                                              |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X600S4   | 820077        | 600mm      | 8.43kg       | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X100BA  | 823011        | 100mm      | 3.27kg       |                                                                               |
| WBT100X100BG  | 823012        | 100mm      | 3.27kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT100X100EG  | 823010        | 100mm      | 3.27kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT100X100S4  | 823013        | 100mm      | 3.27kg       | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT100X150BA  | 823021        | 150mm      | 3.45kg       |                                                                               |
| WBT100X150BG  | 823022        | 150mm      | 3.45kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT100X150EG  | 823020        | 150mm      | 3.45kg       | UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X150S4  | 823023        | 150mm      | 3.45kg       | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X200BA  | 823031        | 200mm      | 4.14kg       |                                                                               |
| WBT100X200BG  | 823032        | 200mm      | 4.14kg       | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                                              |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100X200EG  | 823030        | 200mm      | 4.14kg       | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X200S4  | 823033        | 200mm      | 4.14kg       | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X300BA  | 823041        | 300mm      | 6.15kg       |                                                                               |
| WBT100X300BG  | 823042        | 300mm      | 6.15kg       | DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X300EG  | 823040        | 300mm      | 6.15kg       | CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X300S4  | 823043        | 300mm      | 6.15kg       | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X400BA  | 823051        | 400mm      | 7.23kg       |                                                                               |
| WBT100X400BG  | 823052        | 400mm      | 7.23kg       | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT100X400EG  | 823050        | 400mm      | 7.23kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X400S4  | 823053        | 400mm      | 7.23kg       | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X450BA  | 823081        | 450mm      | 7.44kg       |                                                                               |


| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                                              |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100X450BG  | 823082        | 450mm      | 7.44kg       | UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT100X450EG  | 823080        | 450mm      | 7.44kg       | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X450S4  | 823083        | 450mm      | 7.44kg       |                                                                               |
| WBT100X500BA  | 823061        | 500mm      | 8.34kg       |                                                                               |
| WBT100X500BG  | 823062        | 500mm      | 8.34kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT100X500EG  | 823060        | 500mm      | 8.34kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT100X500S4  | 823063        | 500mm      | 8.34kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT100X600BA  | 823071        | 600mm      | 9.42kg       |                                                                               |
| WBT100X600BG  | 823072        | 600mm      | 9.42kg       | ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT100X600EG  | 823070        | 600mm      | 9.42kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT100X600S4  | 823073        | 600mm      | 9.42kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT150X200BA  | 825031        | 200mm      | 6.01kg       |                                                                               |
| WBT150X200BG  | 825032        | 200mm      | 6.01kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                                          |



| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                                        |
|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| WBT150X200EG  | 825030        | 200mm      | 6.01kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT150X200S4  | 825033        | 200mm      | 6.01kg       | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X300BA  | 825041        | 300mm      | 7.29kg       |                                                         |
| WBT150X300BG  | 825042        | 300mm      | 7.29kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X300EG  | 825040        | 300mm      | 7.29kg       | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT150X300S4  | 825043        | 300mm      | 7.29kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X400BA  | 825051        | 400mm      | 8.47kg       |                                                         |
| WBT150X400BG  | 825052        | 400mm      | 8.47kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X400EG  | 825050        | 400mm      | 8.47kg       | CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT150X400S4  | 825053        | 400mm      | 8.47kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X450BA  | 825081        | 450mm      | 8.68kg       |                                                         |
| WBT150X450BG  | 825082        | 450mm      | 8.68kg       | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X450EG  | 825080        | 450mm      | 8.68kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X450S4  | 825083        | 450mm      | 8.68kg       | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X500BA  | 825061        | 500mm      | 9.7kg        |                                                         |
| WBT150X500BG  | 825062        | 500mm      | 9.7kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X500EG  | 825060        | 500mm      | 9.7kg        | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT                    |
| WBT150X500S4  | 825063        | 500mm      | 9.7kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Stückgewicht | Zertifizierungen                     |
|---------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------------|
| WBT150X600BA  | 825071        | 600mm      | 10.65kg      |                                      |
| WBT150X600BG  | 825072        | 600mm      | 10.65kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT150X600EG  | 825070        | 600mm      | 10.65kg      | UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT |
| WBT150X600S4  | 825073        | 600mm      | 10.65kg      | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT150X900BA  | 825091        | 900mm      | 15.98kg      |                                      |
| WBT150X900BG  | 825092        | 900mm      | 15.98kg      |                                      |
| WBT150X900EG  | 825090        | 900mm      | 15.98kg      |                                      |
| WBT150X900S4  | 825093        | 900mm      | 15.98kg      |                                      |

## DIAGRAMME

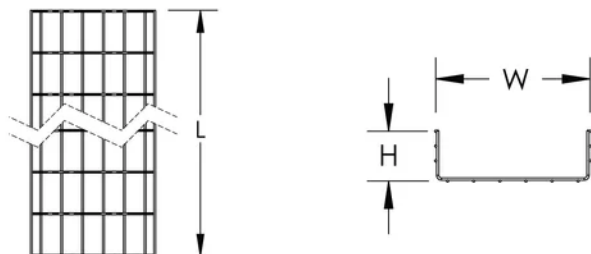

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.