


Standfuß für Fangeinrichtung, horizontale Befestigung, imperiales Gewinde



ZERTIFIZIERUNGEN

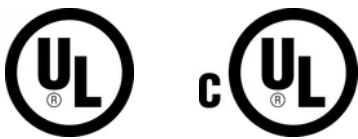

MERKMALE

Kann mechanisch befestigt werden oder mit heißem Pech, Dachverbindungen oder kommerziellem Kleber auf aufgebauten Dachoberflächen verbunden werden, sowie an anderen Punkten, an denen keine Löcher gemacht werden können

Positive Einzelbolzenspannung für multidirektionale Kabelklemmung

SPEZIFIKATIONEN


Leitergröße, UL: Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)

Table 1/2

Katalognummer	Material	Gewindegröße (TS)	Lochgröße (HS)	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)
LPA30912	Aluminium	1/2 Zoll UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm	101.6 mm
LPC30958	Kupfer	5/8 Zoll UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm	101.6 mm

Katalognummer	Stückgewicht
LPA30912	0.14 kg
LPC30958	0.44 kg

DIAGRAMME

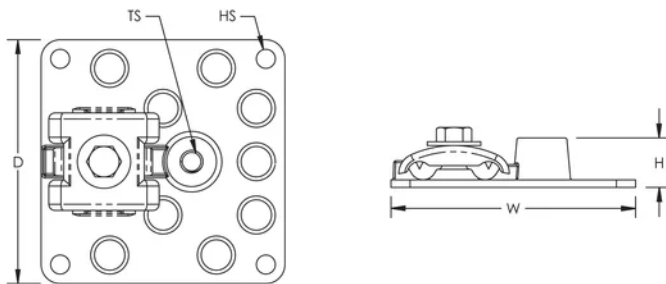

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE