



Standfuß für Fangeinrichtung, anpassungsfähiger Winkel, imperiales Gewinde

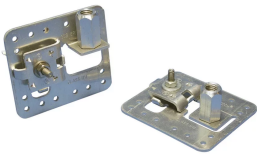

ZERTIFIZIERUNGEN

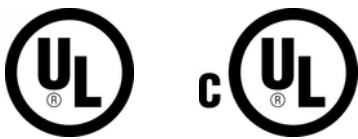

MERKMALE

Zur Verwendung auf flachen, vertikalen oder schrägen Oberflächen

Die Stützlasche der Fangeinrichtung kann im Feld angepasst werden und eliminiert so die Notwendigkeit von Gelenkelementadaptern

Für vertikale Anwendungen vorkonfiguriert verfügbar

Installation mit Klebstoff oder Schrauben

Positive Einzelbolzenspannung für multidirektionale Kabelklemmung

SPEZIFIKATIONEN

Leitergröße, UL: Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)

Table 1/2

Katalognummer	Material	Gewindegröße (TS)	Typ	Lochgröße (HS)	Tiefe (D)	Höhe (H)
LPC30258	Bronze, Brass	5/8 Zoll UNC	Flach	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm

Katalognummer	Material	Gewindegröße (TS)	Typ	Lochgröße(HS)	Tiefe (D)	Höhe (H)
LPC302M16	Bronze, Brass	M16	Flach	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm
LPA30258	Aluminium	5/8 Zoll UNC	Flach	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm
LPC30212	Bronze, Brass	1/2 Zoll UNC	Flach	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm
LPA30212	Aluminium	1/2 Zoll UNC	Flach	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm


Table 2/2

Katalognummer	Breite (W)
LPC30258	101.6 mm
LPC302M16	101.6 mm
LPA30258	101.6 mm
LPC30212	101.6 mm
LPA30212	101.6 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Standfüße des vertikalen Typs werden ab Werk vorgefertigt für vertikale Montageanwendungen.

DIAGRAMME

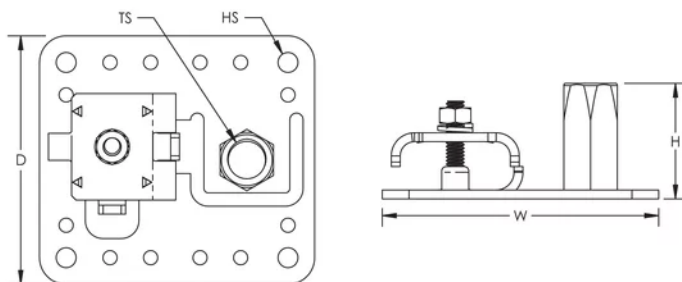

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE