

Kreuzverlegter Rundsteckverbinder



MERKMALE

Geeignet für Parallel- oder Querverbindungen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Leitergröße	Tiefe (D)	Breite (W)
CCR608S		Edelstahl 18-8 (EN 1.4305)		6 mm Solid, 8 mm Solid, Litzendraht 8 mm	38.1mm	38.1 mm
CCR68CU	101260	Kupfer		6 mm Solid, 8 mm Solid, Litzendraht 8 mm	28mm	28 mm
CCR68GS	101265	Stahl	Feuerverzinkt	6 mm Solid, 8 mm Solid, Litzendraht 8 mm	41mm	41 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
CCR608S		0.05 kg
CCR68CU	101260	0.05 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
CCR68GS	101265	0.14 kg

DIAGRAMME

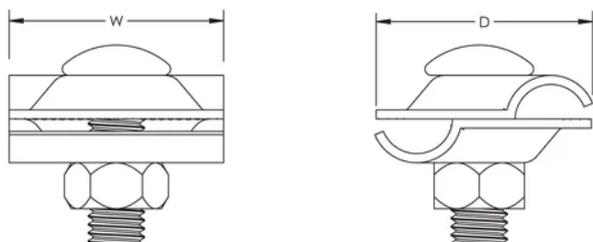

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE